

Serrures et inserts

- Les coffrets THALASSA sont livrés en standard avec 2 serrures double barre 3 mm, sauf :
 - les coffrets 1055 × 850 livrés avec actionnement central par une serrure double barre 5 mm (4 points d'action),
 - les coffrets à fermeture triple action sont livrés avec actionnement central par poignée et serrure clé 1242 E (3 points d'action).
- Large gamme d'inserts normalisés permettant de couvrir les besoins les plus variés.
- Fermeture double barre de 3 mm sauf pour les coffrets 1000 × 800 × 350 mm qui ont une fermeture double barre de 5 mm.



Kit


référence	désignation
51258	manette sans condamnation
51284	corps de serrure de rechange
-	avec lot de came
51260	capuchon de cadénassage

Inserts de forme

référence	désignation
51263	carré mâle 6 mm
63763	carré mâle 7 mm
51255	carré mâle 8 mm
51256	double barre 3 mm (standard)
51257	double barre 5 mm
51279	triangle mâle 6,5 mm CNOMO
51282	triangle mâle 8 mm

Manette de condamnation avec barillet cylindrique livrée avec insert **51282**

référence	manette avec barillet cylind.
51259	clé 1242 E
51300	clé 405
51301	clé 421
51302	clé 455
51303	clé 2331 A
51304	clé 2433 A
51305	clé 3113 A

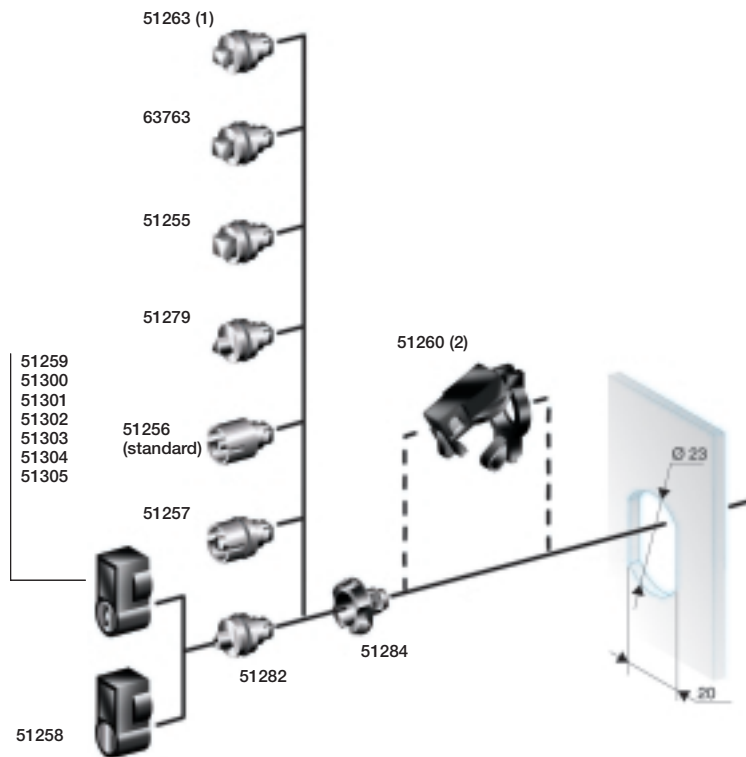

- (1) Ne garantit pas le double isolement.
 (2) Incompatible avec la manette de condamnation.