


# Kugelhahn QH-3/8

Teilenummer: 9542

FESTO

manueller Messingkugelhahn mit ISO 228 Gewinde.  
Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.

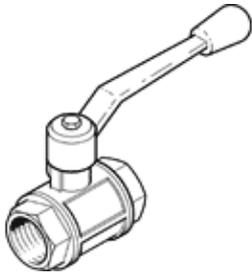

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	Leitungseinbau
Normalnenndurchfluss	7.500 l/min
Nennweite	10 mm
Umgebungstemperatur	-20 ... 180 °C
Werkstoff Gehäuse	Messing
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser
Dichtprinzip	weich
Konstruktiver Aufbau	Kugelhahn
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)