

Prese mobili multiple professionali

Caratteristiche tecniche

Prese mobili multiple con uscite SICUREZZA UNIVERSALE

Principali caratteristiche

- policarbonato infrangibile avorio e nero
- con serracavo
- uscite SICUREZZA UNIVERSALE 2P+T 16 A per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T standard italiani 10 A e 16 A, spine 2P+T 16 A standard tedesco e spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato. Non realizzano il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese
- sigle "I-D" (standard italiani e tedesco) e "USA 2P" (standard americano) in corrispondenza dei rispettivi fori presa, per corretto accoppiamento
- morsetti a vite
- alveoli attivi schermati da dispositivi otturatori imperdibili
- alveoli attivi e di terra elastici fissati indissolubilmente

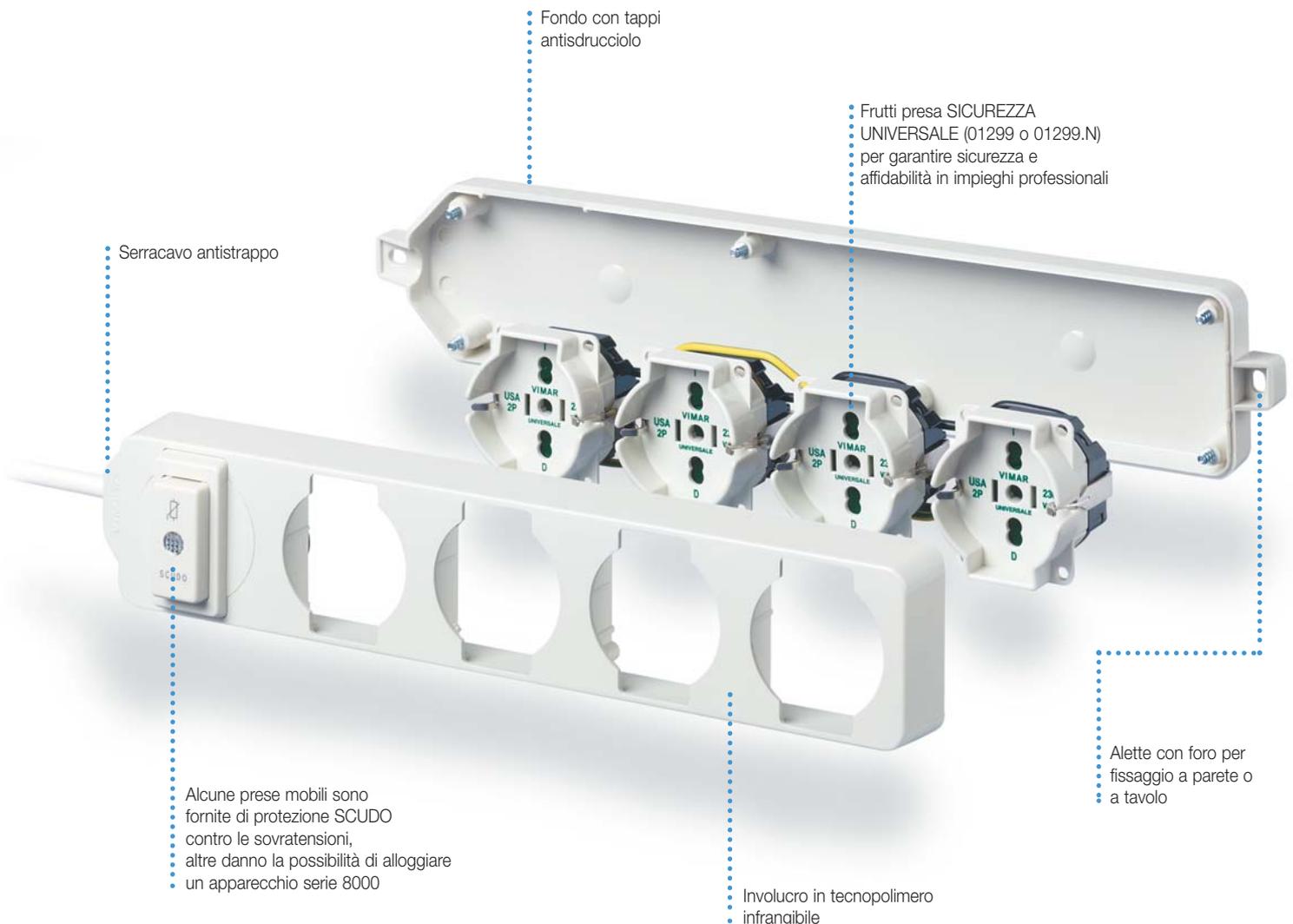
- esecuzioni:
 - senza cavo
 - con cavo isolato in PVC tipo H05VV-F, sezione 1 mm² e spina, indissolubilmente collegata al cavo, 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo S17
- cavo standard lunghezza 2 m; su richiesta anche 3 m, 5 m, 10 m

Istruzioni per il montaggio

- le spine e prese mobili ricollegabili 16 A devono utilizzare cavo di sezione minima 1 mm²

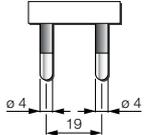
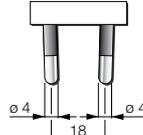
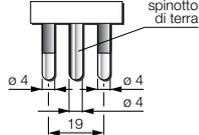
Conformità normativa

Norma CEI 23-50 (IEC 60884-1)



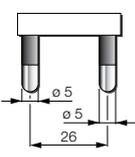
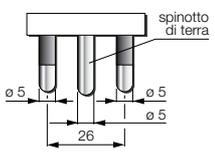
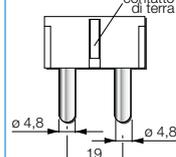
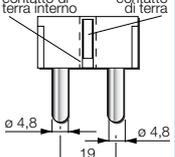
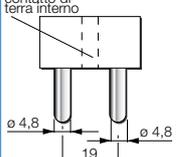
Prese mobili multiple professionali

Accoppiamenti possibili

	 <p>2P 10 A</p>		 <p>2P 2,5 A</p>		 <p>2P+T 10 A</p>	
Uscita cavo	SUPERNOVA		MILLE		SUPERNOVA	
Assiale	00200 - .B S10		01020 - .B S10		00201 - .B S11	
90° con profilo	---		01045 - .B S10		00211 - .B S11	
			eurospina			
			●			

● Standard di spina accoppiabile alla presa.

Accoppiamenti possibili

	 <p>2P 16 A</p>	 <p>2P+T 16 A</p>		 <p>2P+T 16 A</p>	 <p>2P+T 16 A</p>	 <p>Standard francese - 2P+T 16 A</p>	
Uscita cavo	S16	SUPERNOVA		SUPERNOVA		SUPERNOVA	
Assiale	●	00202 - .B S17		00230 - .B		00231 - .B	
90°		---		---		00241 - .B	
90° con profilo		00212 - .B S17		01026 - .B S17		---	
		MILLE		MILLE		● 00232 - .B	
		---		---		---	
		01048 - .B S17		---		---	

● Standard di spina accoppiabile alla presa.

● Standard di spina accoppiabile alla presa senza che si realizzi il collegamento di terra.

Esempio d'installazione su parete grezza



Prese mobili multiple professionali

Dimensioni (in mm)

