

Fiche Technique

RS Pro

RS Stock No: 2041812

Code douane : 3926909090




TPX40JA

Réf VISO	RS Stock No	Diamètre poteau (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
TPX40JA		100	400	2

- **Fabriqué en :** polyuréthane
- **Coloris :** jaune

Caractéristiques :

- Poteau de protection flexible : ne se casse pas, ne se tord pas
- A fixer dans le sol directement avec platine en acier : 4 fixations ref TPUFIX1SB (en option)
- Utilisation intérieure/extérieure
- Résiste à la corrosion
- Dureté A98
- Résistance à la traction (MPa) 34
- Allongement avant rupture (%) 350
- Contrainte de traction à l'allongement de 100% /MPa : 17
- Contrainte de traction à l'allongement de 300%/MPa : 23
- Résistance au déchirement 84 KN/m
- Résiste aux températures comprises entre -20/+70°C

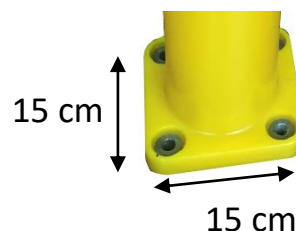



ENGLISH

Datasheet

RS Pro

RS Stock No:

Customs : 3926909090




TPX40JA

Réf VISO	RS Stock No	Diameter (mm)	Height (mm)	weight (kg)
TPX40JA		100	400	2

- **Made of** polyurethan
- **Color** : yellow

Specifications :

- Protection flexible bollard : cannot be broken nor twisted
- To be fixed in the ground directly with steel plate : 4 fixations ref TPUFIX1SB (optional)
- Outdoor/indoor use
- Resists corrosion
- Shore A 98
- Traction resistance (MPa) 34
- Extension before breaking (%) 350
- Modulus at 100% /MPa : 17
- Modulus at 300%/MPa : 23
- Tear strength 84 KN/m
- Use temperatures between -20/+70°C

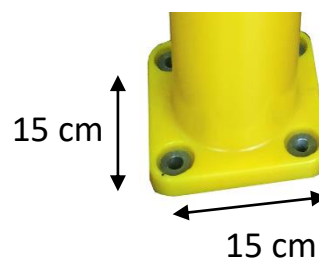



ESPAÑOL

Ficha tecnica

RS Pro

RS Stock No:

Aduanas : 3926909090




TPX40JA

Réf VISO	RS Stock No	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
TPX40JA		100	400	2

- **Hecho en:** poliuretano
- **Color :** amarillo

Características :

- Poste protector flexible: no se rompe, no se retuerce
- Para fijar directamente en el suelo con placa de acero: 4 fijaciones ref TPUFIX1SB (opcional)
- Uso interior / exterior
- Resiste la corrosión.
- Dureza A98
- Resistencia a la tracción (MPa) 34
- Alargamiento antes de la ruptura (%) 350
- 100% de tensión de alargamiento / MPa : 17
- 300% de tensión de alargamiento / MPa : 23
- Resistencia al desgarro 84 KN / m
- Resiste temperaturas entre -20 / + 70 ° C

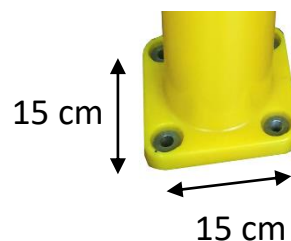



ITALIEN

Scheda tecnica

RS Pro

RS Stock No:

Codice Doganale : 3926909090




TPX40JA

Réf VISO	RS Stock No	(mm)	(mm)	(kg)
TPX40JA		100	400	2

- Fatto di :
- Colore :

Caratteristica :

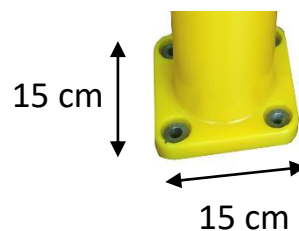



DEUTSCH

Typenblatt

RS Pro

RS Stock No:

Zoll : 3926909090



TPX40JA

Réf VISO	RS Stock No	(mm)	(mm)	(kg)
TPX40JA		100	400	2

- Hergestellt aus:
- Farben:

Merkmale :

