

照光エレメント

販売事業者
Rs-online



45-320.2F11



<https://rs-online.eao.com/component/45-320.2F...>

お客様の製品:



45-320.2F11 照光エレメント

読み込み中...

取付け

コンポーネント 取付けタイプ: ベース取付け

操作・表示部分

照光 色: アンバー

電気的特性

定格電圧: 6 - 24 V AC/DC

サージ電圧耐性: 4 kV

Lumi. 輝度: 450 - 1120 mcd

機械的特性

端子: ねじ端子

端子詳細 1: ソリッド 2 x (1.0 ~ 1.5mm²)
- エンドスリーブ付き 2 x (0.5 ~ 0.75 mm²)

端子詳細 2: 細径撚り線
- エンドスリーブなし 2 x (0.5 ~ 0.75 mm²)
- エンドスリーブなし 2 x (0.5 ~ 1.5 mm²)
- 補助接点用AWGケーブル用 2 x (18 ~ 14)

重量: 0.02 kg

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明:

照光エレメント, ねじ端子, アンバー, 6 - 24 V AC/DC, ベース取付け

ヒント:

照光エレメント ベースマウントは、エンクロージャーのみで使用可能

配線図:

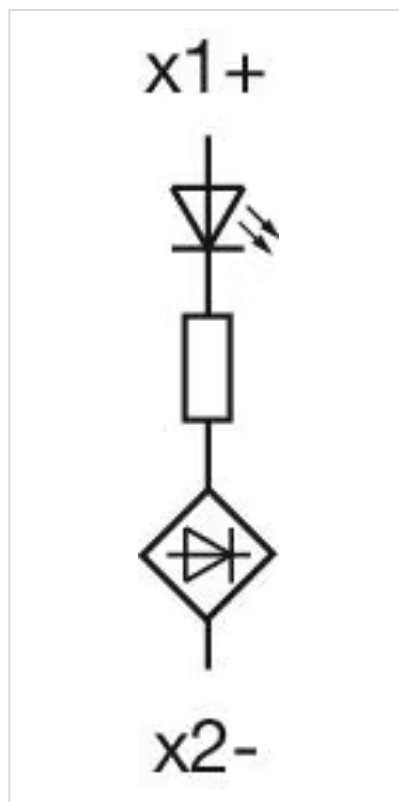

寸法図:

