

Datenblatt

Nicht lösbare RS-Nylonkabelbinder von RS Pro

Best.-Nr.: 233-487




Kabelbinder von RS Pro aus Nylon bieten einen flexiblen Bandabschnitt mit Zähnen, die mit einer Sperrklinke im Kopf eine Ratsche bilden. Sobald das freie Ende des Bandabschnitts eingeschoben wird, zieht sich der Kabelbinder fest und löst sich nicht mehr.

Eigenschaften und Vorteile

- Hohe Qualität
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen
- Leicht zu fädeln
- Schwarz und Naturfarben in einer Reihe von Größen erhältlich
- Selbstverlöschend gemäß UL94V-2
- UL-zugelassenes Nylon 6.6

Warum sollten Sie dieses Produkt auswählen?

Kabelbinder gehören in jeden Werkzeugsatz. Mit dem Sortiment steht eine Vielzahl von Längen und Breiten zur Verfügung, um allen Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

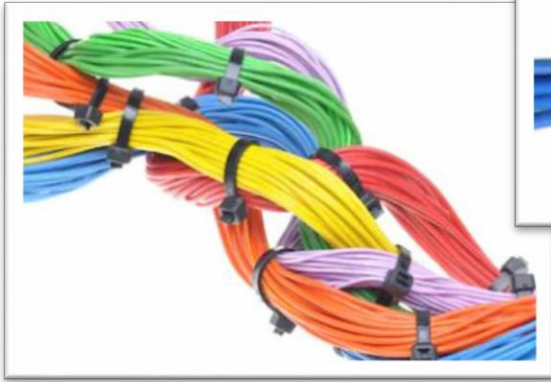

Für welche Anwendung möchten Sie es verwenden?

Die nicht lösbaren Kabelbinder von RS Pro aus Nylon sind haltbar und arbeiten in vielen verschiedenen Umgebungen von -40 °C bis $+85\text{ °C}$. Geeignet für den Einsatz in elektrischen und elektronischen Wartungs-, Instandhaltungs-, Mechanik- und Automobilanwendungen

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Länge	300 mm
Breite	4,8 mm
Farbe	Schwarz
Werkstoff	Nylon 6.6
Typ	Nicht lösbar
Menge	100
Maximale Betriebstemperatur	-40 °C
Maximale Betriebstemperatur	$+85\text{ °C}$
Zugfestigkeit	215,6N
Max. Bündeldurchmesser	83 mm
Verhalten im Brandfall	Selbstverlöschend
Erfüllte Normen	UL 94V-2