
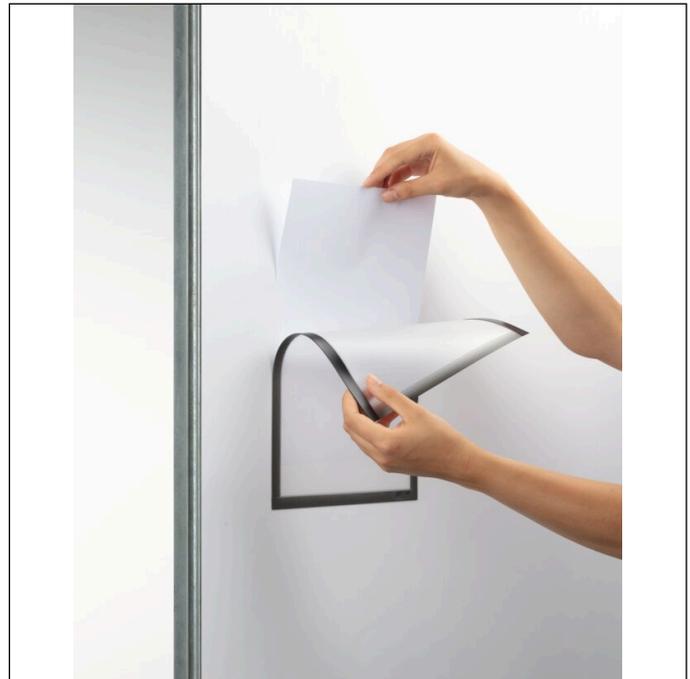


Dokumentficka A4 magnetisk

| | | | |
|------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 400757 | Antal per säljenhet | 1 Bag |
| Färg | Antracitgrå | EAN per säljenhet | 4005546737584 |
| Antal per frp | 5 / påse | Bruttovikt per säljenhet | 204 G |
| EAN per basenhet | 4005546737584 | Ursprungsland | PL |

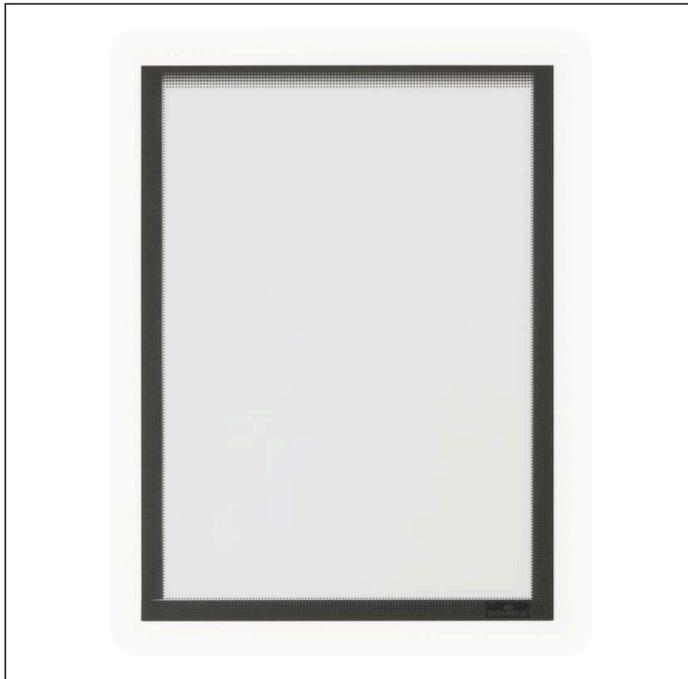

Produktbeskrivning

- Enkel att fästa på metallytor, t.ex. whiteboards, anslagstavlor, skåp samt Lean Cubes och maskiner inom tillverkning
- De tre magnetremsorna gör att fickan kan tas bort utan att det blir märken
- Kan användas i stående eller liggande format
- Fickans olika material kan separeras för återvinning

Specifikationer

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Utvändig bredd (mm) | 236 |
| Utvändig höjd (mm) | 323 |
| Utvändig djup / längd | 0.27 mm |
| Kapacitet / kapacitet (för) | 1 Ark (80 g/kvm) |
| Format / passar format | A4 |
| Format | Stående / liggande |
| Varumärke | DURABLE |
| | |
| Invändig bredd (mm) | 210 |
| Invändig höjd (mm) | 298 |

400757_PDS_DURABLE_sv_SE.pdf | 2025-06-01 04:32

1/2

Dokumentficka A4 magnetisk

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Ramens bredd (mm) | 13 |
| Typ av fästsättning | Magnetisk |
| Kan användas på underlag / yta | Metallytor |
| Kan tas bort | Utan spår |
| Öppningsbar ram | Nej |
| Går att läsa från fram- och baksida | Nej |
| Ramen är likadan från båda håll | Ja |
| Värmetålig | Upp till ca 50° |
| Kylbeständig | Upp till ca - 50° |
| Reflexfri | Ja |
| Skriv direkt på arket | Nej |
| Återanvändbar | Ja |
| Användningsområde | Inomhus, skyddad utemiljö |
| Typ av etikett | DURAPRINT® |