

# 操作器

分销方  
Rs-online



704.084.5



<https://rs-online.eao.com/component/704.084.5...>

您的产品:

---



## 704.084.5 操作器

### 正面

正面尺寸:	Ø 40 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	灰色
前挡圈材质:	塑料

### 安装

设计:	凸起的
安装类型:	面板安装

### 操作

灯罩颜色:	绿色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	发光
灯罩形状:	蘑菇头
灯罩透明度:	不透明
发光颜色:	绿色

### 机械特性

端子:	螺钉端子
开关动作:	自复位
机械寿命:	≤ 3 百万次
重量:	0.042 kg

## 证书

**REACH:** REACH compliant

**RoHS:** RoHS compliant

## 其他

**简述:** 操作器, Ø 40 mm, 蘑菇头, 发光, 绿色, 塑料, 不透明, 圆形, 灰色, 塑料, 自复位, 螺钉端子, 绿色


**外壳颜色:** 灰色

**外壳材质:** 塑料


**提示:** 最多可安装3个开关元件

**最大开关单元的数量:** 3

**接线图:**

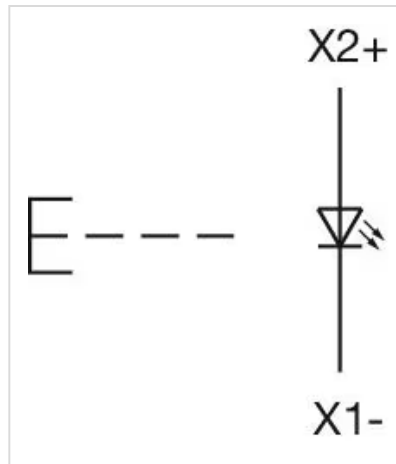

**安装开孔:**

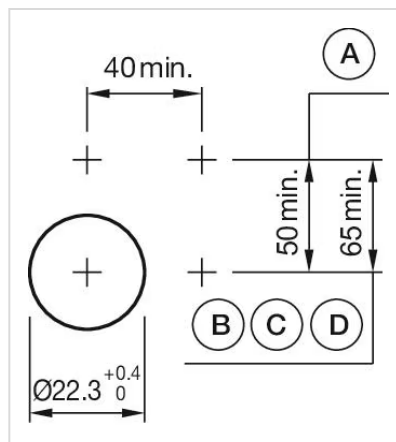

- A = 螺钉端子
- B = 推入式端子
- C = 插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm
- D = 双插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm

**外形尺寸:**



A = 螺钉端子