

Activa-Seasonal Affective Disorder (SAD) T8

F58W/T8/ACTIVA

0002220



Kenmerken productreeks

- Features
- Full-spectrum high colour rendering T8 fluorescent lamp
- Colour rendering: Ra98/Class 1A
- Colour temperature of 6500K (daylight characteristic)
- Applications
- For all applications where natural colour rendering is required
- Supports the treatment of Seasonal Affective Disorder (Winter Depression) SAD
- Applications
- For all applications where natural colour rendering is required
- Supports the treatment of Seasonal Affective Disorder (Winter Depression) SAD



PRODUCT OVERZICHT

Bestelnummer	0002220
Energieklasse	B
Vorm lamp	Tubular
Afwerking lamp	Gecoat
Dimbaar	YES
Kap/Voet	G13
Top	Activa
EAN-code	5410288022208
CRI (Ra)	98
Kleurtemperatuur (K)	6500
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm))	3700
Rendement (nominaal (lm/w))	64
Watt (nominaal(W))	58
Spanning (V)	110

Activa-Seasonal Affective Disorder (SAD) T8

F58W/T8/ACTIVA

0002220

GEGEVENSTABEL

Algemene informatie

Bestelnummer	0002220
Energieklasse	B
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	14000
Vorm lamp	Tubular
Afwerking lamp	Gecoat
Dimbaar	YES
Kap/Voet	G13
Top	Activa
EAN-code	5410288022208
E-nummer FI	4943041
E-nummer SE	8356642
Lange beschrijving	Features. Full-spectrum high colour rendering T8 fluorescent lamp. Colour rendering: Ra98/Class 1A. Colour temperature of 6500K (daylight characteristic). Applications. For all applications where natural colour rendering is required. Supports the treatment of Seasonal Affective Disorder (Winter Depression) SAD. Applications. For all applications where natural colour rendering is required. Supports the treatment of Seasonal Affective Disorder (Winter Depression) SAD
Productnaam	F58W/T8/ACTIVA
Kwikgehalte lamp (mg)	2.8
Ballast vereist	Ja
Classificatie armatuur	Open
IEC-referentie	IEC 60081
IEC-referentie 2	IEC 61195
Beoogd gebruik	Food
Lamp voor speciaal doeleinde	Ja
Transformator vereist	Nee
Hoeveelheid verpakking verkoop	25
Nominale overlevingsfactor bij 2000 uur 50Hz	0.99
Nominale overlevingsfactor bij 4000 uur 50Hz	0.98
Nominale overlevingsfactor bij 6000 uur 50Hz	0.96
Nominale overlevingsfactor bij 8000 uur 50Hz	0.93
Nominale overlevingsfactor bij 12000 uur 50Hz	0.91

Activa-Seasonal Affective Disorder (SAD) T8

F58W/T8/ACTIVA

0002220

Optische gegevens

CRI (Ra)	98
Kleurtemperatuur (K)	6500
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	3700
Lichtstroom (nominaal) (lm)	3700
Omgevingstemperatuur voor maximale lichtstroom (°C)	25
Factor nominaal behoud van lumen bij 2000 uur 50Hz	0.96
Factor nominaal behoud van lumen bij 4000 uur 50Hz	0.94
Factor nominaal behoud van lumen bij 6000 uur 50Hz	0.92
Factor nominaal behoud van lumen bij 12000 uur 50Hz	0.9
Factor nominaal behoud van lumen bij 16000 uur 50Hz	0.89
Factor nominaal behoud van lumen bij 20000 uur 50Hz	0.87

Elektrotechnische gegevens

kWh per 1000 uur brandtijd	68
Rendement (nominaal) (lm/w)	64
Watt (nominaal - Hoge frequentie) (W)	50
Watt (nominaal) (W)	58
Watt (nominaal) (W)	58
Spanning (V)	110
Stroom (A)	0.67

Fysieke gegevens


Gewicht (kg)	0.20
Lengte voet tot voet (mm) - A	1500
Lengte voet tot pen Min-Max - B	1504.7-1507.1
Lamp lengte (mm) - C/L	1500
Lampdiameter (mm) - D	26
Beschrijving verpakking	Box/Sleeve

Activa-Seasonal Affective Disorder (SAD) T8


F58W/T8/ACTIVA

0002220

FOTOMETRIE

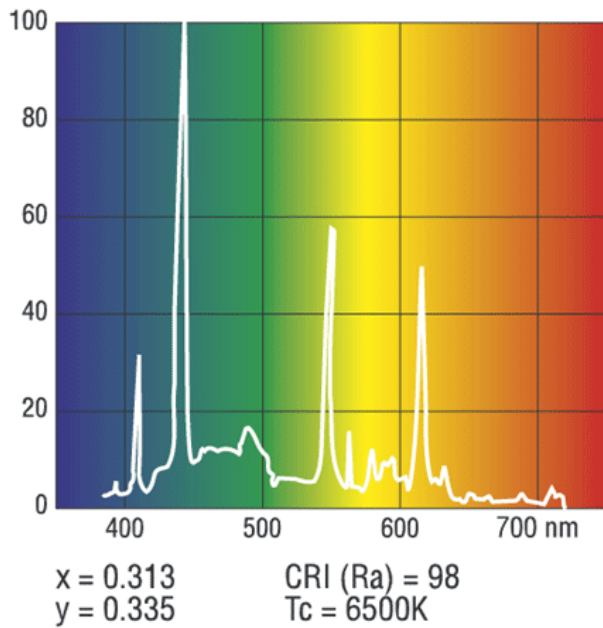

TECHNISCHE TEKENINGEN

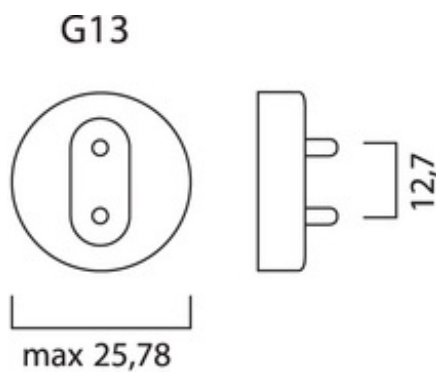

ENERGIELABEL

Activa-Seasonal Affective Disorder (SAD) T8

F58W/T8/ACTIVA

0002220

