

# Cardan universel, 1/2"

## Description


- Articulation freinée par ressort Reste dans la position initiale pour atteindre les endroits difficilement accessibles
- Utilisation avec douilles carré 1/2" ou embouts série 2 (5/16" - 7,94 mm) grâce à la douille porte-embouts S236 ; ou embouts série 3 (1/2" - 12,7 mm) grâce à la douille porte-embouts S237
- Présentation : chromée brillante, rivets phosphatés

**Normes & certifications :** ASME B107.10, DIN 3123, ISO 3316, NF ISO 3316

**Période de garantie :** Garantie à vie de l'outil (échange)



## Dessin technique

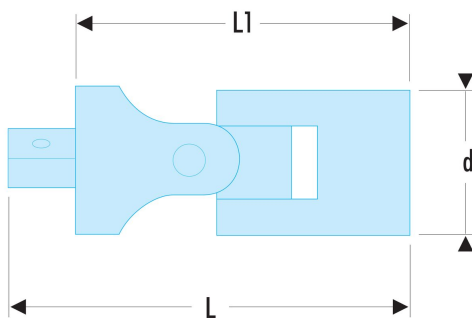

		L1 (mm)	L (mm)
S.240A	[S.240A] Cardan universel, 1/2"	52.20	68.20
S.240APB	[S.240APB] Cardan universel, 1/2"	52.20	68.20