

CARACTERISTIQUES

- Thermobonded
- Retardant à la flamme
- Support en polyester

Support de filtre RS Pro de classe G4, 1,6 x 1 m 20 mm

RS code commande : 122-1774



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit

une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

RS Pro vous propose un matériau de filtre de chauffage, ventilation et climatisation synthétique ignifuge formé de fibres PET 100 % non tissées liées par thermos avec des propriétés ignifuges.

Options disponibles :

[827-9529](#) - Filtre en rouleau de support, G4, 1 000 x 2 000 x 20 mm

[122-1773](#) - Support de filtre G4, 20 m x 1 m x 20 mm

[122-1774](#) - Support de filtre G4, 1,6 m x 1 m x 20 mm

Caractéristiques

Classe de filtre	G4
Chute de pression initiale	20Pa
Couleur	Blanc
Applications	Préfiltre général pour les capots de chauffage, ventilation et climatisation et de cuisine

Spécifications mécaniques

Dimensions	1,6 m x 1 m
Epaisseur	20mm
Longueur	1.6m
Largeur	1m


Propriété	
Chute de pression finale recommandée	250Pa
Résistance initiale	68%
Résistance moyenne	81%
Capacité de rétention de poussière	341g/m ²
Stabilité thermique	90 °C
Zone testée	0.372m ²

Débit d'air	2008m ³ /h
-------------	-----------------------

Homologations

Conformité/certifications	DIN 53438/ISO 9073-2/ISO 9073-1/EN 779
Inflammabilité	K1/F1, M1 , F1

Initial pressure drop

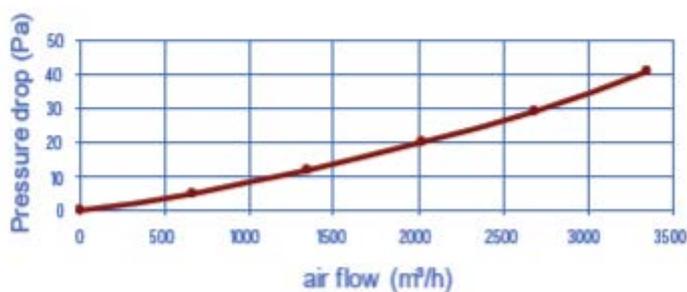

Pressure drop – Arrestance vs Dust fed

