


Prise MARECHAL 3P+N+T 30 A/415 V IP55

Idéal pour les applications industrielles, les sites de construction, le domaine public.

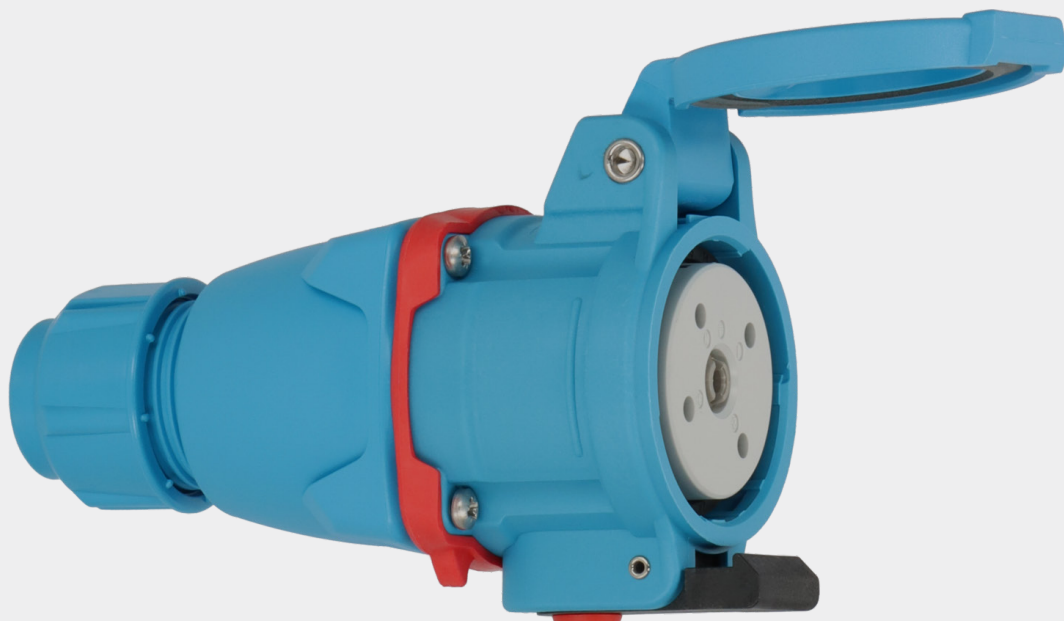

**FABRIQUE EN
FRANCE**



Référence
Code-barre

1323231
3281853232313

DESCRIPTION

- Prise MARECHAL® 3P+N+T 30 A/415 V~ à couvercle à fermeture automatique avec crochet.
- Raccordement à visser.
- Boîtier robuste et résistant aux chocs.
- Montage sur câble (section 2,5 à 6 mm² pour conducteur souple, section 2,5 à 10 mm² pour conducteur rigide).

DONNÉES TECHNIQUES

Type de prise de courant/ Prolongateur
Max. capacité de charge actuelle

autre
30 A

Tension nominale d'entrée
Indice de protection (IP)

415 V~
IP55

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC 1
Poids du produit (sans emballage) 0.36 kg
Dimensions LxH (sans emballage) 9,5 cm x 7 cm x 16,5 cm

Poids du produit (emballage fourni) 0.38 kg
Dimensions LxH (emballage compris) 14 cm x 10 cm x 26 cm

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Prise MARECHAL® 30A