

## プリント基板用コネクタ - GICV 2,5 HC/10-G-7,62 - 1756566

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



ソケット, 定格電流: 16 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 630 V, 極数: 10, ピッチ: 7.62 mm, 色: 緑, コンタクト表面: はず, 取付け方法: ハンダ接続

### 特長

- ✓ コンパクトな7.62 mmピッチ
- ✓ ダブルスプリングの組み込みで最大の接触信頼性
- ✓ ソケットコンタクトによる逆接続GIC 2,5 HCソケット、フィンガーセーフ機構のデバイス出力用 ( GIC 2,5 HCV/... -ST ) またはプリント基板間接続用 ( GMSTBA 2,5 HC/... -G )
- ✓ CP-MSTBコーディングプロファイルで誤接続防止



### 基本情報

梱包	50 pc
最低注文数	50 pc
GTIN	 4 046356 339346
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	8.77 g
関税	85366990
生産国	ドイツ
注意	受注生産 ( 返品不可 )

### 技術データ

#### 寸法

長さ	10.2 mm
ピッチ	7.62 mm
寸法a	68.58 mm
高さ	29.9 mm
はんだピンの長さ	3.6 mm
ピン寸法	1,2 x 0,5
穴径	1.4 mm

#### その他

# プリント基板用コネクタ - GICV 2,5 HC/10-G-7,62 - 1756566

## 技術データ

### その他

製品範囲	GICV 2,5 HC/...-G
絶縁材質グループ	I
定格サージ電圧 ( III/3 )	6 kV
定格サージ電圧 ( III/2 )	6 kV
定格サージ電圧 ( II/2 )	6 kV
定格電圧 ( III/3 )	630 V
定格電圧 ( III/2 )	630 V
定格電圧 ( II/2 )	1000 V
準拠規格	EN-VDE
標準規格 I <sub>N</sub>	16 A
絶縁材質	PA
UL94難燃性クラス	V0
色	緑
極数	10

## 分類

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

## 認証

### 認証

# プリント基板用コネクタ - GICV 2,5 HC/10-G-7,62 - 1756566

## 認証

認証

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

防爆認証

提出した認証

## 認証の詳細

UL Recognized		
	B	D
標準規格 IN	16 A	10 A
定格電圧UN	250 V	300 V

cUL Recognized		
	B	D
標準規格 IN	16 A	10 A
定格電圧UN	250 V	300 V

EAC

cULus Recognized		
------------------	--	--

## アクセサリ

その他の製品

プラグ - GIC 2,5 HCV/10-ST-7,62 - 1745700



プラグ, 定格電流: 16 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 1000 V, 極数: 10, ピッチ: 7.62 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず

# プリント基板用コネクタ - GICV 2,5 HC/10-G-7,62 - 1756566

## アクセサリ

ベースストリップ - GMSTBA 2,5 HC/10-G-7,62 - 1728934

ソケット, 定格電流: 16 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 630 V, 極数: 10, ピッチ: 7.62 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続




プリント基板用コネクタ - GMSTBVA 2,5 HC/10-G-7,62 - 1792436

ソケット, 定格電流: 16 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 630 V, 極数: 10, ピッチ: 7.62 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続



## 図面

穴あけ加工図

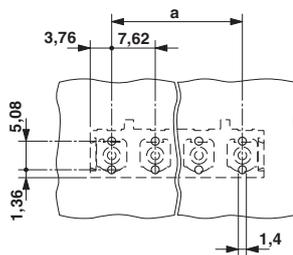

外形寸法

