



ref : AE529/6 ; AE529/61

Longe avec absorbeur d'énergie
Energy absorber lanyard

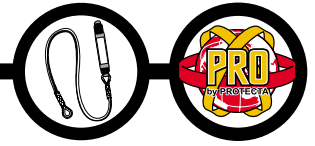

Référence	L
AE529/6	2 m
AE529/61	1,5 m

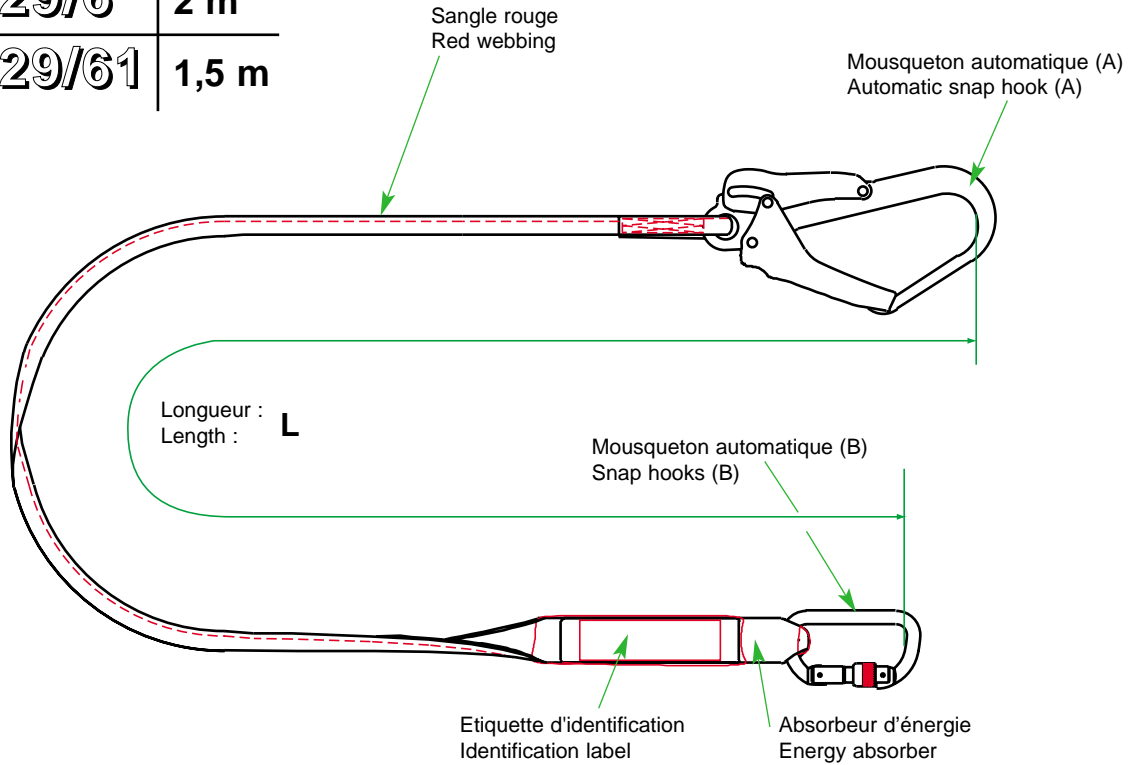

CE 0086

Conforme à la norme EN 355 0082/037/160/03/95/0058
Comply with standard

F Description :

Absorbeur d'énergie

- sangle à déchirement
- sangle polyamide L = 45 mm
- seuil de déclenchement 2 kN
- réduction de la force d'impact < 6 kN

Sangle

- polyamide
- largeur = 45 mm - cousue
- résistance > 2000 daN

Mousquetons

- résistance A/B >2500 daN
- acier forgé haute résistance
- ouverture: A= 50 mm - B= 17 mm
- A : nickelage
- B : electro-zingage blanc

Résistance à la rupture du système
- >1500 daN

GB Description :

Energy absorber

- absorbing strap
- polyamide webbing L = 45 mm
- engaging peak force 2 kN
- impact force reduction < 6 kN

Webbing

- polyamide
- width= 45 mm - sewn
- strength > 2000 daN

Hooks

- strength A/B >2500 daN
- high strength forged steel
- opening: A= 50 mm - B= 17 mm
- A : nickel-plated
- B : white colour electro-zinc-plated

System breaking strength
- >1500 daN

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

12 / 99