


MERKMALE

- Klappbarer Transportwagen - verfügt über einen einfachen Klappmechanismus
- Gefaltete Abmessungen: L x B x H: 430 x 200 x 1060 mm
- Höhe im ausgeklapptem Zustand: 850 mm
- Belastbarkeit: 8 kg
- 300 mm Abstand zwischen den Ablagen

Klappbarer Aluminiumwagen mit 3 Ablagen, RS Pro, 670 x 430 mm, 8 kg Last

RS Best.-Nr.: 103-8687

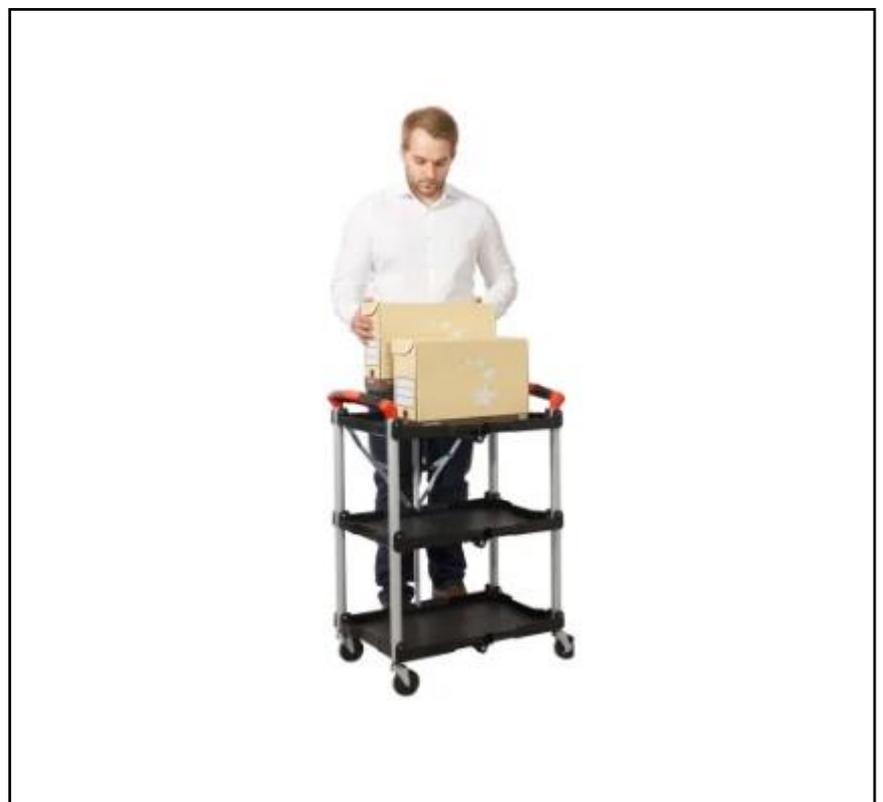

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Unser professioneller klappbarer Transportwagen wird mit 3 Polypropylen-Einlegeböden und einem abwischbaren Aluminiumrahmen geliefert. Der Transportwagen verfügt über 4 drehbare Rollen und kann ordentlich gefaltet werden, wenn er nicht verwendet wird, wodurch er sich ideal für Bereiche mit begrenztem Platzangebot eignet.

Allgemeine

Typ	Klapp
Anzahl der Stufen	3
Radtyp	Rolle
Radmerkmale	Drehbar
Rahmenmaterial	Aluminium
Bremsen	Nein
Anwendungen	Lagerhäuser, gewerbliche Werkstätten und Garagen, Werkstätten oder Garagen zu Hause, Gastronomie und Lebensmittelindustrie, Schulen, Geschäfte

Mechanische

Belastbarkeit	8kg
Raddurchmesser	75 mm

Trolley-Größe	
Abmessungen	430 mm x 200 mm x 1060 mm
Tiefe	430mm
Breite	200 mm
Höhe	1060mm

Außenregal-Größe	
Abmessungen der Plattform	670 mm x 430 mm
Plattformlänge	670mm
Plattformbreite	430mm



Overall Size - In Use L x W x H mm	Overall Size - Folded L x W x H mm	Weight kg	RS Stock No.
430 x 670 x 850	430 x 200 x 1060	8	1038687