

## FICHE TECHNIQUE


# Thermocouple Miniature JIS Connecteur Douille avec support de fixation en acier inoxydable

Types de K, J, T, E, R/S et B  
(Code de couleur JIS)



- Taille de la miniature en ligne prise de Thermocouple avec support de montage de panneau en acier inoxydable
- Contacts sont polarisées pour assurer une connexion correcte
- Disponibles dans les Types de thermocouples K, J, T, E, R/S et B
- Contacts pour Types K, J, T, & E sont fabriqués à partir de véritables alliages de Thermocouple
- R/S type a compensation cuivre/cuivre nickel alliage contacts (pour R ou S Type Thermocouples)
- B type a compenser les contacts de cuivre/cuivre (pour les Thermocouples de Type B)
- Code couleurs conformément à la norme JIS
- Température maximum de fonctionnement continue 220 ° C

T/C Type de couleur (JIS)	Code	+Positive Contact (alloy type)	-négatif Contact (alloy type)	Fabrication	Allied Reference	RS order code	Code
K	bleu	+Nickel Chromium	-Nickel Alloy	JM-K-SSPF	70652341	<b>771-8871</b>	
J	jaune	+Iron	-Copper Nickel	JM-J-SSPF	70652338	<b>771-8862</b>	
T	marron	+Copper	-Copper Nickel	JM-T-SSPF	70652343	<b>771-8878</b>	
E	Violet	+Nickel Chromium	-Copper Nickel	JM-E-SSPF	70652340	<b>771-8868</b>	
R/S	Noir	+Copper	-Copper Alloy	JM-R/S-SSPF	70652342	<b>771-8874</b>	
B	gris	+Copper	-Copper	JM-B-SSPF	70652339	<b>771-8865</b>	

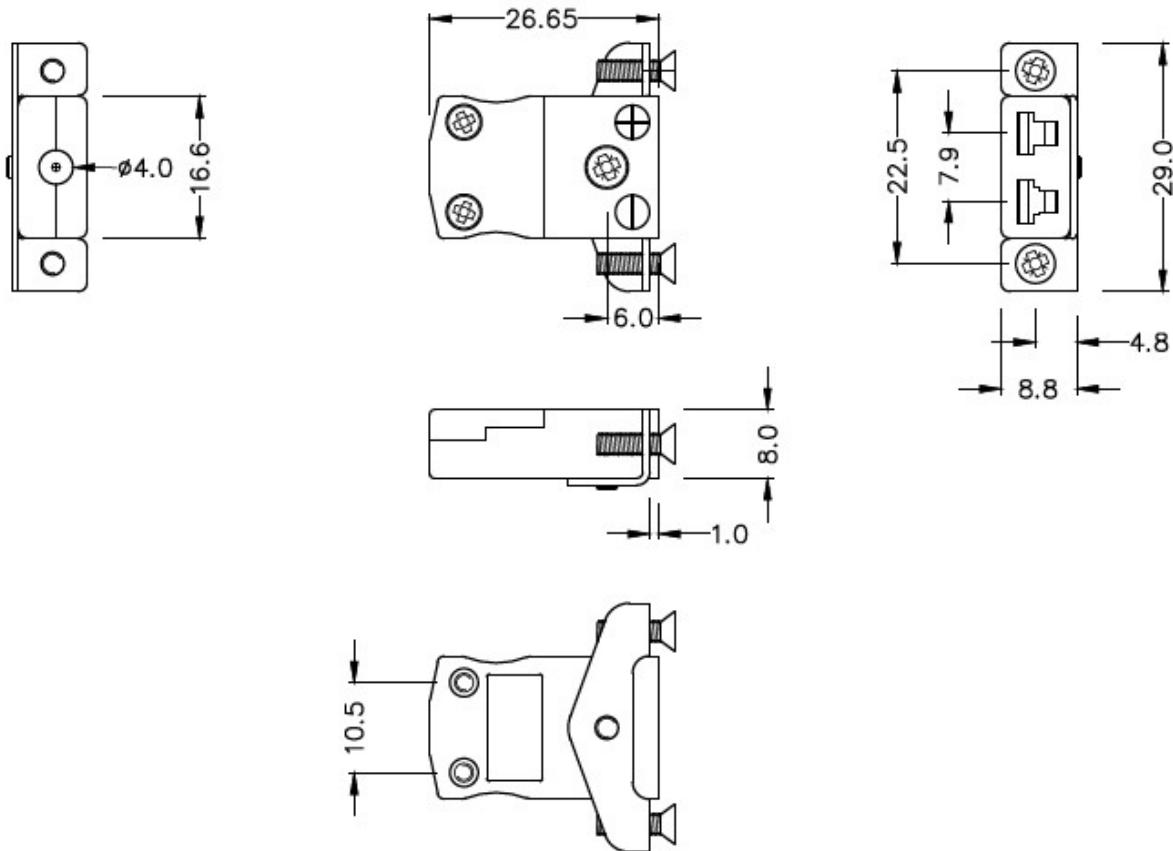

**Miniature in-line Socket with stainless steel mounting bracket**  
(dimensions in mm)