

# FBP 8+1 - 保护插头

3069407

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3069407>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

保护插头，位数: 9，颜色: 橙色



## 优势

- 用于FAME...的盲塞，在电源插头被拔出的情况下用作测试块的保护盖板

## 商业数据

订货号	3069407
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	BE6111
产品关键代码	BE6111
目录页面	页码615 (C-1-2019)
GTIN	4046356749770
单件重量(含包装)	84.05 g
单件重量(不含包装)	84.05 g
原产地	PL

# FBP 8+1 - 保护插头

3069407

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3069407>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	绝缘插头
位数	9
针距	8.2 mm

### 尺寸

尺寸图	
宽度	107 mm
高度	72.9 mm
针距	8.2 mm

### 材料规格

颜色	橙色 (RAL 2003)
阻燃等级 , 符合UL 94	V0
绝缘材料	PA

### 环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度 , 电气特性相对湿度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

# FBP 8+1 - 保护插头




3069407

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3069407>

图纸

尺寸图

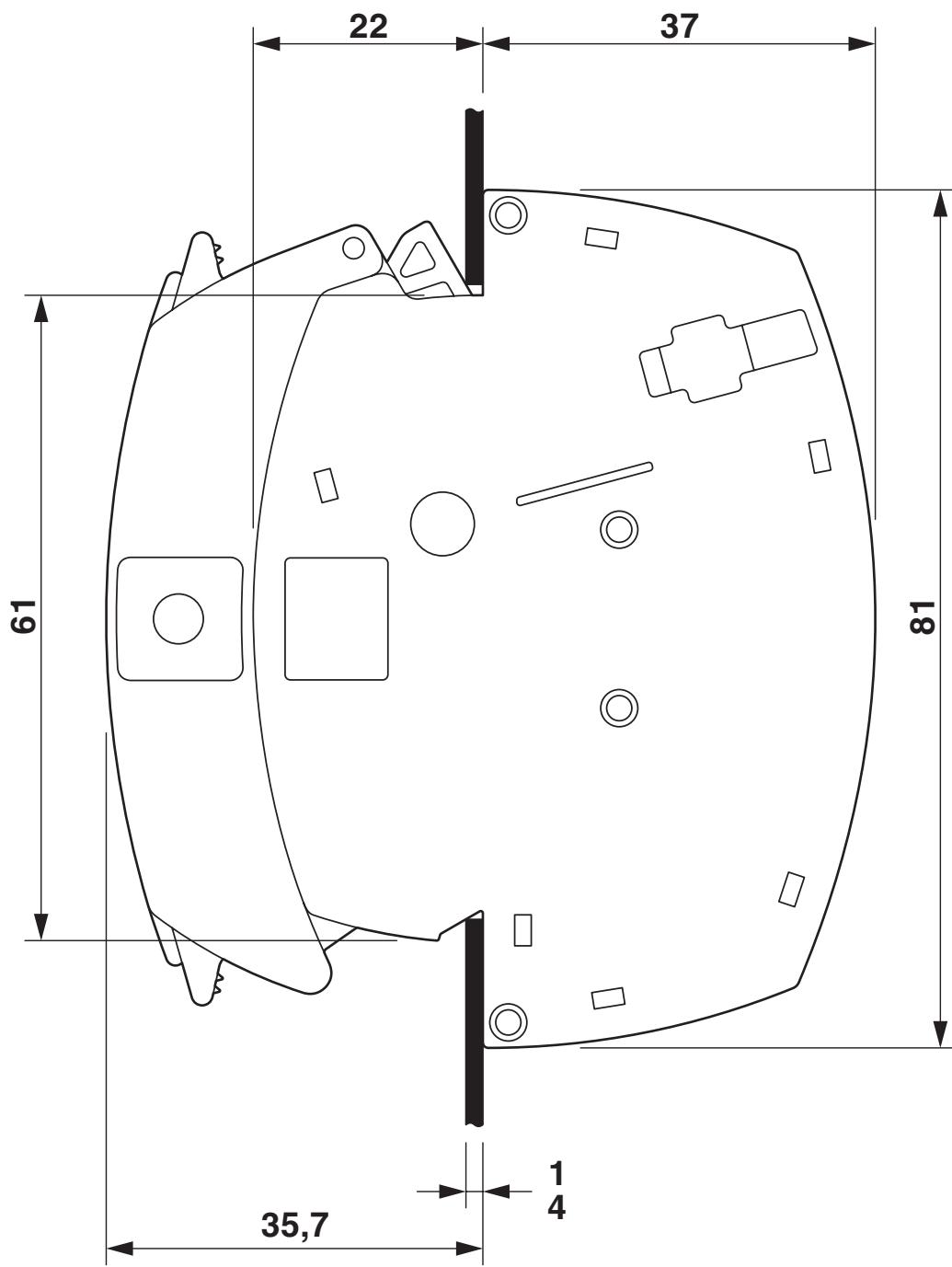

# FBP 8+1 - 保护插头



3069407

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3069407>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440313
ECLASS-13.0	27250304

### ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

# FBP 8+1 - 保护插头

3069407

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3069407>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)