

Universal Not-Aus Aluminium Steckdosenleiste 4-fach

Art-Nr.: 0819x00042033 (2,7 m Zul.)



Edles, transparent eloxiertes Aluminiumgehäuse, matt

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund IP20

2,7m Zuleitung H05VV-F 3G1,5mm², abgewinkelter CEE 7/7 Stecker Typ EF

16A Not Aus Schalter mit redundanten Schaltkontakten zur zweipoligen Abschaltung der Töpfe

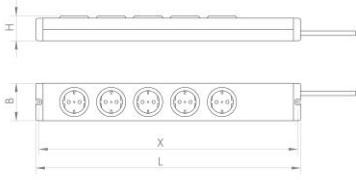
Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit



Universal Not-Aus Aluminium Steckdosenleiste 4-fach

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm ² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schutzart: IP20	  	
		
(Abbildung ähnlich)		
Art.-Nr. 0819x00042033 (2,7 m Zul.)	EAN 4012096011583	420 x 65 x 100 mm Abmessung (L x B x H) 406 mm Befestigungsmaß