

Univers	Professional
Typ	Vertikale Aktivitäten
Kategorie	Helme
Unterkategorie	Komfortable Helme




VERTEX®


Der VERTEX-Helm gewährleistet hohen Tragekomfort dank seiner 6-Punkt-Textilaufhängung und den CENTERFIT- und FLIP&FIT-Systemen, die für einen ausgezeichneten Halt des Helms auf dem Kopf sorgen. Dank seines Kinnbands mit anpassbarer Haltekraft ist er sowohl für Arbeiten in der Höhe als auch am Boden geeignet. Die geschlossene Außenschale bietet Schutz vor elektrischer Gefährdung, Spritzern aus schmelzflüssigem Metall und Flammen. Die optimale Integration einer Petzl-Stirnlampe, eines Visiers, von standardmäßigem Gehörschutz und zahlreichen Zubehören machen ihn zu einem modularen Helm, der die zusätzlichen Anforderungen professioneller Anwender erfüllt.



Die 6-Punkt-Textilaufhängung gewährleistet eine optimale Passform für maximalen Tragekomfort.

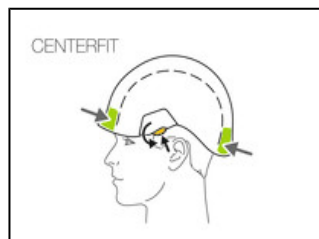

Das CENTERFIT-Einstellsystem mit seinen beiden seitlichen Einstellrädchen gewährleistet, dass der Helm fest und mittig auf dem Kopf sitzt.

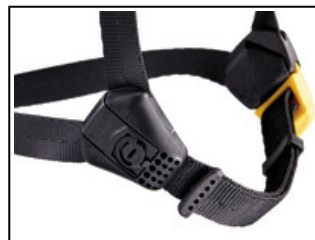

Der Clip des DUAL-Kinnbands ermöglicht es dem Benutzer, die Haltekraft des Kinnbands zu ändern, um den Helm unterschiedlichen Arbeitssituationen anzupassen: Arbeiten in der Höhe (EN 12492) und am Boden (EN 397).



Die optimale Integration einer Petzl-Stirnlampe, eines Visiers, von standardmäßigem Gehörschutz und zahlreichen Zubehören machen ihn zu einem modularen Helm, der die zusätzlichen Anforderungen professioneller Anwender erfüllt.

Kurzbeschreibung Komfortabler Helm


Beschreibung


- Hoher Tragekomfort:
 - Die 6-Punkt-Textilaufhängung gewährleistet eine optimale Passform.
 - Das CENTERFIT-Einstellsystem mit seinen beiden seitlichen Einstellrädchen gewährleistet, dass der Helm mittig auf dem Kopf sitzen bleibt.
 - Mit dem FLIP&FIT-System lässt sich das Kopfband in die untere Position platzieren, um einen optimalen Halt des Helms zu gewährleisten. Bei Nichtbenutzung des Helms und zum Transport kann das System in der Helmschale verstaut werden.
 - geliefert mit austauschbarem Standard-Komfortpolster.
- Zum Arbeiten in der Höhe und am Boden geeigneter Kopfschutz:
 - Das DUAL-Kinnband bietet dem Benutzer die Möglichkeit, die Haltekraft des Kinnbands zu ändern, um den Helm unterschiedlichen Arbeitssituationen anzupassen: Arbeiten in der Höhe (EN 12492) und Arbeiten am Boden (EN 397). Der Clip verfügt über zwei Positionen für zwei unterschiedliche Einsatzzwecke: hohe Haltekraft, um das Risiko zu reduzieren, dass der Helm bei einem Sturz vom Kopf gerissen wird, und geringe Haltekraft, um das Strangulationsrisiko zu reduzieren, wenn sich der Helm beim Arbeiten am Boden verfängt.
 - Stoßdämpfung durch Verformung der Außenschale.
 - Schutz vor elektrischer Gefährdung, Spritzern aus schmelzflüssigem Metall und Flammen dank der geschlossenen Außenschale.
- Modulkonzept des Zubehörs:
 - Schutzvisier mit seitlichem EASYCLIP-Befestigungssystem, um das Anbringen zu erleichtern,
 - Petzl-Stirnlampe mit Befestigungssystem oder Stirnlampe mit elastischem Kopfband,
 - Schutzüberzug, um die Helmschale vor Schmutz und Farbspritzern zu schützen,
 - Nackenschutz, um den Nacken vor Regen und Sonnenstrahlen zu schützen,
 - Ausweishalter, um den Benutzer schnell identifizieren zu können,
 - austauschbares Kinnband und Polster,
 - Gehörschutz,
 - verfügbar in sieben Farben: weiß, gelb, rot, schwarz, orange, blau und grün,
 - ebenfalls in zwei hochsichtbaren Ausführungen verfügbar: gelb und orange.

Spezifikationen

- Kopfbandumfang: 53-63cm
 - Gewicht: 490g
 - Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Polyamid, Polycarbonat, hochfestes Polyester, Polyethylen
 - Zertifizierung(en): CE, EN 397, EN 50365, ANSI Z89.1 Type I Class E, EAC, AS/NZ 1801
-

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	A010AA00	A010AA01	A010AA02	A010AA03
				
Farbe(n)	weiß	gelb	rot	schwarz
Made in	FR	FR	FR	FR
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1	1	1
Menge pro Karton	8	8	8	8
EAN	3342540827257	3342540827264	3342540827271	3342540827288

Referenz(en)	A010AA04	A010AA05	A010AA06
			
Farbe(n)	orange	blau	grün
Made in	FR	FR	FR
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1	1
Menge pro Karton	8	8	8
EAN	3342540827295	3342540827301	3342540827318