

41 - Clés mixtes contrecoudées métriques

Description


- Offre une meilleure maniabilité et vous permet d'éviter certains obstacles
- PROFIL OGV® - 12 POINTS - Maximisation du contact entre la douille et l'écrou/boulon pour préserver les fixations
- INCLINAISON - Fourche inclinée à 15°
- DIMENSIONS - Métriques : 6 à 32 mm

Normes & certifications : DIN 3113, ISO 7738, NF ISO 7738

Période de garantie : Garantie à vie de l'outil (échange)



Dessin technique

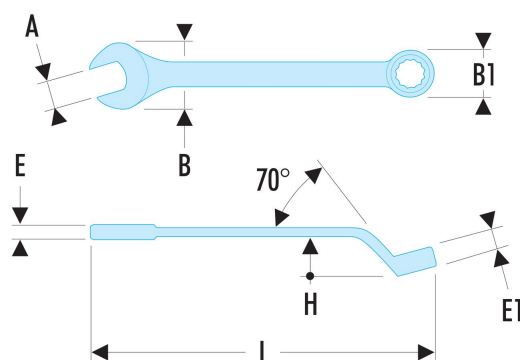

		A (mm)	B (mm)	E1 (mm)	E (mm)	H (mm)	L (mm)
41.6	[41.6] Clé mixte contrecoudée, métrique, 6 mm	6.00	14.50	6.00	4.00	12.50	113.00
41.7	[41.7] Clé mixte contrecoudée, métrique, 7 mm	7.00	18.50	7.00	4.50	15.00	127.00

		A (mm)	B (mm)	E1 (mm)	E (mm)	H (mm)	L (mm)
41.8	[41.8] Clé mixte contrecoudée, métrique, 8 mm	8.00	18.50	7.00	4.50	15.00	127.00
41.9	[41.9] Clé mixte contrecoudée, métrique, 9 mm	9.00	23.50	8.00	5.00	16.50	142.00
41.10	[41.10] Clé mixte contrecoudée, métrique, 10 mm	10.00	23.50	8.00	5.00	16.50	142.00
41.11	[41.11] Clé mixte contrecoudée, métrique, 11 mm	11.00	27.50	8.60	5.50	18.50	160.00
41.12	[41.12] Clé mixte contrecoudée, métrique, 12 mm	12.00	27.50	8.60	5.50	18.50	160.00
41.13	[41.13] Clé mixte contrecoudée, métrique, 13 mm	13.00	31.50	9.00	5.50	18.50	180.00
41.14	[41.14] Clé mixte contrecoudée, métrique, 14 mm	14.00	31.50	9.00	5.50	18.50	180.00
41.15	[41.15] Clé mixte contrecoudée, métrique, 15 mm	15.00	36.50	10.30	6.60	20.50	200.00
41.16	[41.16] Clé mixte contrecoudée, métrique, 16 mm	16.00	36.50	10.30	6.60	20.50	200.00
41.17	[41.17] Clé mixte contrecoudée, métrique, 17 mm	17.00	40.50	11.20	7.30	22.00	224.00
41.18	[41.18] Clé mixte contrecoudée, métrique, 18 mm	18.00	40.00	11.20	7.30	22.00	224.00
41.19	[41.19] Clé mixte contrecoudée, métrique, 19 mm	19.00	43.00	12.60	7.80	24.00	248.00
41.21	[41.21] Clé mixte contrecoudée, métrique, 21 mm	21.00	48.00	13.00	8.20	33.00	275.00
41.22	[41.22] Clé mixte contrecoudée, métrique, 22 mm	22.00	48.00	13.00	8.20	26.50	275.00
41.23	[41.23] Clé mixte contrecoudée, métrique, 23 mm	23.00	53.00	14.00	9.00	28.50	302.00
41.24	[41.24] Clé mixte contrecoudée, métrique, 24 mm	24.00	53.00	14.00	9.00	28.50	302.00
41.26	[41.26] Clé mixte contrecoudée, métrique, 26 mm	26.00	59.00	15.00	9.50	31.50	332.00
41.27	[41.27] Clé mixte contrecoudée, métrique, 27 mm	27.00	59.00	15.00	9.50	31.50	332.00
41.28	[41.28] Clé mixte contrecoudée, métrique, 28 mm	28.00	63.00	15.60	10.00	33.50	364.00

		A (mm)	B (mm)	E1 (mm)	E (mm)	H (mm)	L (mm)
41.29	[41.29] Clé mixte contrecoudée, métrique, 29 mm	29.00	63.00	15.60	10.00	33.50	364.00
41.30	[41.30] Clé mixte contrecoudée, métrique, 30 mm	30.00	68.00	16.50	10.50	35.50	398.00
41.32	[41.32] Clé mixte contrecoudée, métrique, 32 mm	32.00	68.00	16.50	10.50	35.50	398.00