


## MERKMALE

- Verwendung als Patchkabel oder zur Festinstallation
- Gute Flexibilität
- Halogenfrei und flammwidrig
- Schwarzer FRNC-Außenmantel

## RS PRO 2-adriges Audiokabel 0,22 mm<sup>2</sup>, 100 m, geschirmt, ohne Steckverbinder / ohne Steckverbinder

RS Best.-Nr.: 348-687

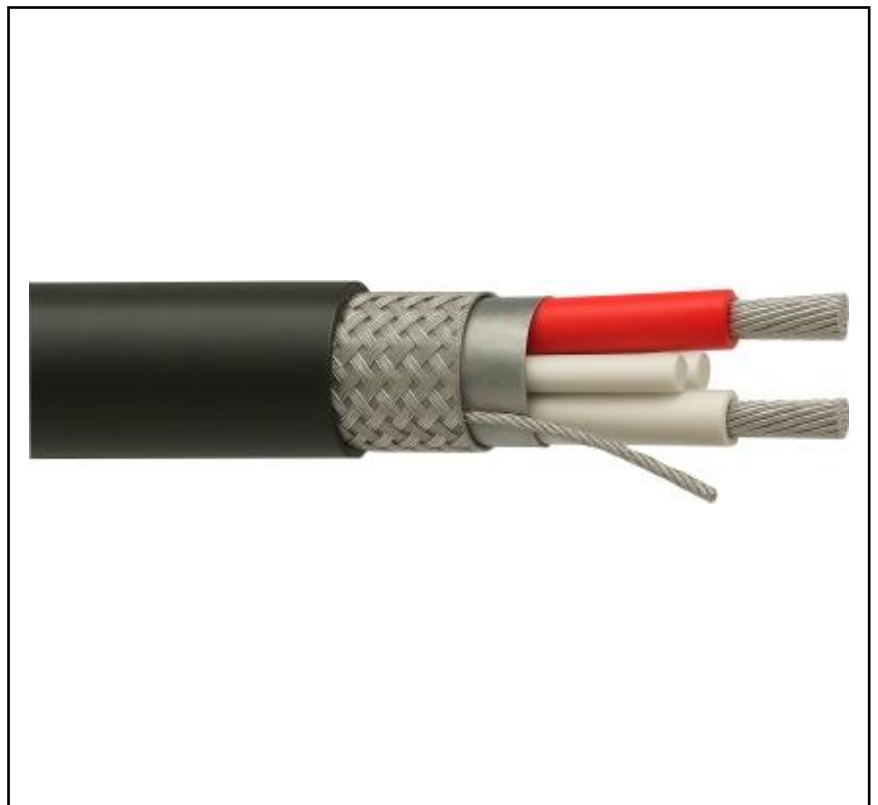

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Das Audiokabel von RS ist ein hochwertiges, abgeschirmtes Kabel, das für eine hervorragende Klangübertragung konzipiert wurde. Es sorgt für minimale Interferenzen und eine hervorragende Audioqualität. Durch seine halogenfreie und flammwidrige Ummantelung eignet sich das Kabel ideal für professionelle Installationen, bei denen eine zuverlässige und sichere Verbindung erforderlich ist. Es kann sowohl als Patchkabel als auch für die Festinstallation eingesetzt werden und ist zudem für die Verwendung als DMX-Leitung geeignet.

## Allgemeine Spezifikationen

Kabelform	Multicore
Schirmung	geschirmt
Aderzahl	2
Querschnitt	0,22 qmm

## Mechanische Spezifikationen

Leiter	Cu-Litze, verzinkt
Litzenaufbau	7 x 0,20 mm
Aderisolation	PE
Aderdurchmesser	ca. 1,70 mm
Farbcode	Rot, Weiß
Abschirmung	Alu-Verbundfolie mit Beilauflitze Cu-Geflechschirm, verzinkt
Mantelmaterial	FRNC
Mantelfarbe	Schwarz
Außendurchmesser	ca. 5,20 mm
Biegeradius	min. 12 x Außendurchmesser
Temperaturbereich ruhend	-25°C bis +70°C
Temperaturbereich bewegt	-5°C bis +70°C

## Elektrische Spezifikationen

Impedanz	0,3 MHz – 10,0 MHz = 110 Ohm +/- 10%
Spannungsfestigkeit	250 V A/A, 1000 V A/S
Dämpfung	0,3 MHz 1,0 db/100m 1,0 MHz 2,2 db/100m 3,0 MHz 4,0 db/100m 10,0 MHz 7,1 db/100m
Kapazität	A/A: 46 pF/m A/S: 89 pF/m

## Zulassungen

Konformität	CE, RoHS, REACH
-------------	-----------------