

T-...MH

Tournevis S1 Fente mécanicien lame hexagonale

TOURNEVIS



Description

Lame chromée avec bout traité sablé pour une meilleure adhérence sur la vis et une meilleure résistance à la corrosion.
Tête forgée, solidité renforcée.
Manche ergonomique bi-matière.
Repérage rapide de l'empreinte fente grâce à la couleur jaune sur le manche.


Produit conforme aux normes

DIN 5264

NF ISO 2380-1

NF ISO 2380-2

Données techniques

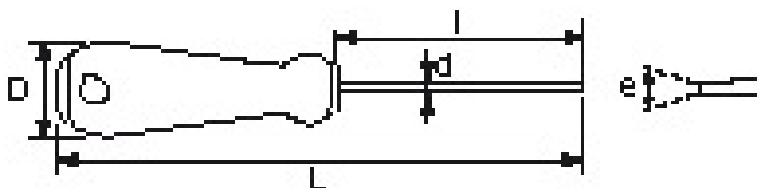

Caractéristiques de l'article référence : T-4MH100

Empreinte mm	4	l (mm)	100
d (mm)	4	e (mm)	0.8
D (mm)	25	L (mm)	201.7
Poids (g)	48	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : T-4MH150

Empreinte mm	4	l (mm)	150
d (mm)	4	e (mm)	0.8
D (mm)	25	L (mm)	251.7
Poids (g)	51	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : T-55MH150

Empreinte mm	5.5	l (mm)	150
d (mm)	5	e (mm)	1
D (mm)	29	L (mm)	262.6
Poids (g)	80	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : T-65MH150

Empreinte mm	6.5	l (mm)	150
d (mm)	6	e (mm)	1.2
D (mm)	32	L (mm)	222.9
Poids (g)	104	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : T-8MH200

Empreinte mm	8	l (mm)	200
d (mm)	7	e (mm)	1.2
D (mm)	32	L (mm)	322.9
Poids (g)	169	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : T-10MH200

Empreinte mm	10	l (mm)	200
d (mm)	8	e (mm)	1.6
D (mm)	34	L (mm)	329.6
Poids (g)	170	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : T-12MH250

Empreinte mm	12	l (mm)	250
d (mm)	10	e (mm)	2
D (mm)	34	L (mm)	379.6
Poids (g)	254	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)

TOURNEVIS