

E12670



Câble de connexion


VDOAX050MSS0010H05STAH005MSS

article arrêté

Date d'arrêt: 03/31/2026

Article de remplacement: EVCA44

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

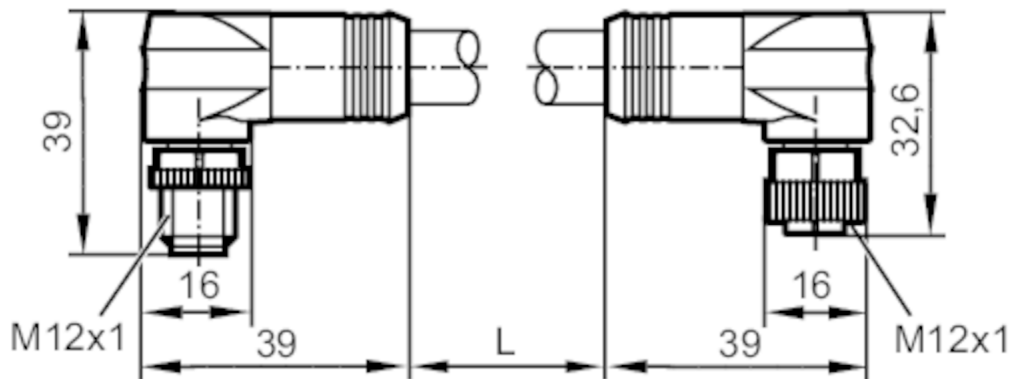

Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés
Version	Câble de puissance, codage L

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	63 DC
Courant de sortie total [A]	16

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...90
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	2182,7
Matière du corps	TPE
Matière écrou moleté	laiton, nickelé
Matière des joints	FKM

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E12670



Câble de connexion

VDOAX050MSS0010H05STAH005MSS

Raccordement électrique

Câble: 10,0 m, PVC/PUR, noir, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement électrique - 2

Raccordement

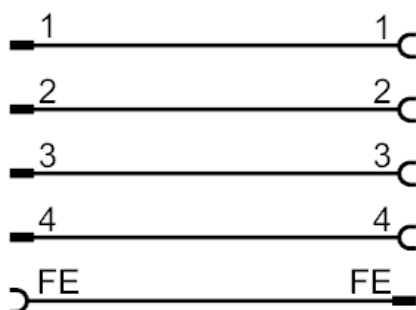

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré

