

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Ihre Vorteile

- Geprüft für Bahnanwendungen
- Die steckbare ST-COMBI Zugfederklemmen-Baureihe vereint die Systemvorteile der ST Standard Klemmenbaureihe mit denen des COMBI Stecksystems

COMPLETE BY

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
GTIN	 4 017918 832612
GTIN	4017918832612
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,536 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Potenziale	1
Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Anwendungsbereich	Bahnindustrie

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Technische Daten

Allgemein

	Maschinenbau
	Anlagenbau
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0,77 W
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-50 °C (siehe Derating-Kurve)
Umgebungstemperatur (Montage)	-40 °C ... 100 °C
Belastungsstrom maximal	24 A (bei 4 mm ² Leiterquerschnitt, siehe Derating-Kurve)
Nennstrom I _N	24 A (siehe Derating-Kurve)
Nennspannung U _N	500 V
Offene Seitenwand	Ja
Steckzyklen mechanisch	100
Ergebnis Stoßspannungsprüfung	Prüfung bestanden
Stoßspannungsprüfung Sollwert	7,3 kV
Ergebnis Stehwechselfspannungsprüfung	Prüfung bestanden
Stehwechselfspannung Sollwert	1,89 kV
Ergebnis Festsitz auf der Befestigungsauflage	Prüfung bestanden
Festsitz auf Befestigungsauflage	NS 35
Sollwert	1 N
Ergebnis Kurzstromfestigkeit	Prüfung bestanden
Prüfung der Kurzstromfestigkeit Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Kurzzeitstrom	0,3 kA
Prüfung der Kurzstromfestigkeit Leiterquerschnitt	4 mm ²
Kurzzeitstrom	0,48 kA
Ergebnis Thermische Prüfung	Prüfung bestanden
Nachweis der thermischen Merkmale (Nadelflamme) Einwirkdauer	30 s
Ergebnis Prüfung Schwingen, Breitbandrauschen	Prüfung bestanden
Prüfspezifikation Schwingen, Breitbandrauschen	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Prüfspektrum	Lebensdauerprüfung Kategorie 1, Klasse B, am Fahrzeugkasten angebaut
Prüffrequenz	f ₁ = 5 Hz bis f ₂ = 150 Hz
ASD-Pegel	0,964 (m/s ²) ² /Hz
Beschleunigung	0,58 g
Prüfdauer je Achse	5 h
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse
Ergebnis Schockprüfung	Prüfung bestanden
Prüfspezifikation Schockprüfung	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Schockform	Halbsinus
Beschleunigung	5g

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Technische Daten

Allgemein

Schockdauer	30 ms
Anzahl der Schocks je Richtung	3
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	130 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-60 °C
Brandverhalten für Schienenfahrzeuge (DIN 5510-2)	Prüfung bestanden
Prüfverfahren mit einer Prüf Flamme (DIN EN 60695-11-10)	V0
Sauerstoffindex (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 Klasse I	2
NF F16-101, NF F10-102 Klasse F	2
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)	bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)	bestanden
Rauchgastoxizität NFPA 130 (SMP 800C)	bestanden
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Maße

Breite	5,2 mm
Deckelbreite	2,2 mm
Länge	48,5 mm
Höhe NS 35/7,5	36,5 mm
Höhe NS 35/15	44 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Zugfeder- / Steckanschluss
Abisolierlänge	8 mm ... 10 mm
Anschluss gemäß Norm	IEC 61984
Leiterquerschnitt starr min	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min	28
Leiterquerschnitt AWG max	12
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel AWG min	28
Leiterquerschnitt flexibel AWG max	14
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,14 mm ²

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max:	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	0,5 mm ²
Lehrdorn	A3

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	CSA
	IEC 61984
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Environmental Product Compliance


China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Schaltplan



Diagramm

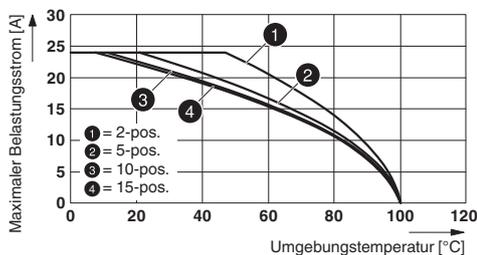

Gilt für alle Steckervarianten SP...

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141117
eCl@ss 4.1	27141117
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

Approbationen

Approbationen

DNV GL / CSA / BV / LR / UL Recognized / cUL Recognized / IECCE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / RS / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE00001CS
--------	---	---	------------

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	B	C	
Nennspannung UN	300 V	300 V	
Nennstrom IN	20 A	20 A	
mm ² /AWG/kcmil	24-12	24-12	

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Approbationen

BV		http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	27721/A0 BV
----	--	---	-------------

LR		http://www.lr.org/en	05/20042
----	--	---	----------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	D
Nennspannung UN	300 V	300 V	600 V
Nennstrom IN	20 A	20 A	5 A
mm ² /AWG/kcmil	28-12	28-12	28-12

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	D
Nennspannung UN	300 V	300 V	600 V
Nennstrom IN	20 A	20 A	5 A
mm ² /AWG/kcmil	28-12	28-12	28-12

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-57873_B1
Nennspannung UN		500 V	
mm ² /AWG/kcmil		0.2-4	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40019518
Nennspannung UN		500 V	
mm ² /AWG/kcmil		0.2-4	

EAC			RU C- DE.A*30.B.01742
-----	--	--	--------------------------

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Approbationen

RS		http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php	17.00013.272
----	---	---	--------------

cULus Recognized	
------------------	---

Zubehör

Zubehör

Abdeckung

Abdeck-Gruppenschild - BST 2,5 - 3061282



Abdeckung für Betätigungsschacht, 5-polig, für Zugfederklemmen in der Breite: 5,2 mm

Abschlussdeckel

Abschlussdeckel - D-ST 2,5 - 3030417



Abschlussdeckel, Länge: 48,6 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 29,1 mm, Farbe: grau

Abschlussdeckel - D-ST 2,5-0,8 OG - 3030511



Abschlussdeckel, Länge: 48,6 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 29 mm, Farbe: orange

Abteilungstrennplatte

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Abteilungstrennplatte - ATP-ST 4 - 3030721



Abteilungstrennplatte, Länge: 59,8 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Bauelementestecker

Bauelementestecker - P-CO 2-5 R47K - 3032447



Bauelementestecker, mit 47 kOhm Widerstand zur Drahtbruch-Überwachung, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 8,9 mm, Breite: 4,1 mm, Höhe: 34,8 mm, Polzahl: 2, Farbe: schwarz

Blindstopfen

Blindstopfen - CEC 2,5 - 3062757



Abdeckung für den Leiterschacht, 10-polig, für Zugfederklemmen (ST) und Reihenklemmen mit Push-in Technology (PT) in der Breite: 5,2 mm

Brücke

Drahtbrücke - FBSW 2-5/250MM - 3030172



Drahtbrücke, Länge: 250 mm, Breite: 5,1 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot/schwarz

Drahtbrücke - FBSW 2-5/60MM - 3030170



Drahtbrücke, Länge: 60 mm, Breite: 5,1 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot/schwarz

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Drahtbrücke - FBSW 2-5/110MM - 3030171



Drahtbrücke, Länge: 110 mm, Breite: 5,1 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot/schwarz

Dokumentation

Montagematerial - ST-IL - 3039900



Bedienungsaufkleber für die ST-Klemme

Endhalter

Endhalter - E/AL-NS 35 - 1201662



Endhalter, zur Endabstützung der UKH 50 bis UKH 240, wird auf die Tragschiene NS 35 geschoben und mit 2 Schrauben festgeklemmt, Breite: 10 mm, Farbe: aluminium

Flansch

Schraubflansch - ST 2,5/1P-F - 3209837



Schraubflansch, zur Verschraubung von COMBI-Steckern, kontur- und teilungsgleich zu den jeweiligen COMBI-Klemmen

Rastflansch - ST 2,5/1P-FS - 3061376



Rastflansch, Breite: 5,2 mm, Höhe: 35,3 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Frontadapter

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Frontadapter - VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 0,5M/S7 - 2904713



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 20-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über zwei Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 0,5 m

Frontadapter - VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 1,0M/S7 - 2904714



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 20-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über zwei Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 1 m

Frontadapter - VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 1,5M/S7 - 2904715



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 20-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über zwei Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 1,5 m

Frontadapter - VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 2,0M/S7 - 2904716



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 20-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über zwei Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 2 m

Frontadapter - VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 2,5M/S7 - 2904717



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 20-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über zwei Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 2,5 m

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Frontadapter - VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 3,0M/S7 - 2904718



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 20-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über zwei Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 3 m

Frontadapter - VIP-PA-PWR/2X10COMBI/10,0M/S7 - 2904723



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 20-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über zwei Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 10 m

Frontadapter - VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 0,5M/S7 - 2904702



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über vier Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 0,5 m

Frontadapter - VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 1,0M/S7 - 2904703



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über vier Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 1 m

Frontadapter - VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 1,5M/S7 - 2904704



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über vier Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 1,5 m

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Frontadapter - VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 2,0M/S7 - 2904705



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über vier Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 2 m

Frontadapter - VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 2,5M/S7 - 2904706



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über vier Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 2,5 m

Frontadapter - VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 3,0M/S7 - 2904707



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über vier Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 3 m

Frontadapter - VIP-PA-PWR/4X10COMBI/10,0M/S7 - 2904712



VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über vier Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 10 m

Isolierhülse

Isolierhülse - MPS-IH WH - 0201663

Isolierhülse, Farbe: weiß



Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Isolierhülse - MPS-IH RD - 0201676

Isolierhülse, Farbe: rot



Isolierhülse - MPS-IH BU - 0201689

Isolierhülse, Farbe: blau



Isolierhülse - MPS-IH YE - 0201692

Isolierhülse, Farbe: gelb



Isolierhülse - MPS-IH GN - 0201702

Isolierhülse, Farbe: grün



Isolierhülse - MPS-IH GY - 0201728

Isolierhülse, Farbe: grau



Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Isolierhülse - MPS-IH BK - 0201731

Isolierhülse, Farbe: schwarz



Isolierhülse - ISH 2,5/0,2 - 3002843

Isolierhülse, Farbe: weiß



Isolierhülse - ISH 2,5/0,5 - 3002856

Isolierhülse, Farbe: grau



Isolierhülse - ISH 2,5/1,0 - 3002869

Isolierhülse, Farbe: schwarz



Klemmenmarker beschriftet

Warnabdeckung - WST 2,5 - 3030941

Warnabdeckung, 5-polig, für Klemmenbreite: 5,2 mm



Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Zackband - ZB 5 CUS - 0824962



Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm

Zackband - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 491 ... 500, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm

Zackband - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020



Zackband, weiß, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 491 ... 500, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm

Zackband - ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs bedruckt: gleiche Zahlen 1 oder 2 usw. bis 100, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm

Zackband - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, längs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Marker für Klemmen - UC-TM 5 CUS - 0824581



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 4,6 mm

Marker für Klemmen - UCT-TM 5 CUS - 0829595



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 10,5 mm

Zackband flach - ZBF 5 CUS - 0825025



Zackband flach, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 5,15 mm

Zackband flach - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 491 ... 500, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 5,15 mm

Zackband flach - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 5,15 mm

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Zackband flach - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 2 ... 20, 22 ... 40, usw. bis 82 ... 100, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 5,15 mm

Zackband flach - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: ungerade Zahlen 1-19, 21-39 usw. bis 81-99, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 5,15 mm

Marker für Klemmen - UC-TMF 5 CUS - 0824638



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 5,1 mm

Marker für Klemmen - UCT-TMF 5 CUS - 0829658



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,4 x 4,7 mm

Klemmenmarker unbeschriftet

Zackband - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,1 x 10,5 mm

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Marker für Klemmen - UC-TM 5 - 0818108



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 4,6 mm

Marker für Klemmen - UCT-TM 5 - 0828734



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 10,5 mm

Zackband flach - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,1 x 5,2 mm

Marker für Klemmen - UC-TMF 5 - 0818153



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 5,1 mm

Marker für Klemmen - UCT-TMF 5 - 0828744



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,4 x 4,7 mm

Kodierelement

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Kodierstern - PC - 3040588



Kodierstern, Länge: 3 mm, Breite: 3 mm, Höhe: 6 mm, Farbe: rot

Prüfstecker

Prüfstecker - MPS-MT - 0201744



Prüfstecker, mit Lötanschluss bis 1 mm² Leiterquerschnitt, Farbe: grau

Prüfstecker - PS-5 - 3030983



Prüfstecker, Farbe: rot

Prüfstecker - PS-5/2,3MM RD - 3038723



Prüfstecker, Farbe: rot

Prüfsteckerbuchse

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

Reduzierbrücke

Reduzierbrücke - RB ST (2,5/4)-1,5 - 3038943



Reduzierbrücke, Rastermaß: 7,1 mm, Länge: 22,7 mm, Breite: 10,4 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

Schraubwerkzeug

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Schraubendreher - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Schraubendreher - ST-BW - 1207608



Betätigungswerkzeug, für alle 2,5 mm² - 4,0 mm² Zugfedern

Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 2-5 - 3030161



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 22,7 mm, Breite: 9 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

Steckbrücke - FBS 3-5 - 3030174



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 22,7 mm, Breite: 14,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot

Steckbrücke - FBS 4-5 - 3030187



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 22,7 mm, Breite: 19,4 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Steckbrücke - FBS 5-5 - 3030190



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 22,7 mm, Breite: 24,6 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot

Steckbrücke - FBS 10-5 - 3030213



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 22,7 mm, Breite: 50,6 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot

Steckbrücke - FBS 20-5 - 3030226



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 20, Farbe: rot

Steckbrücke - FBS 50-5 - 3038930



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 50, Farbe: rot

Steckbrücke - FBS 3-5 BU - 3036880



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: blau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Steckbrücke - FBS 4-5 BU - 3036893



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: blau

Steckbrücke - FBS 5-5 BU - 3036903



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: blau

Steckbrücke - FBS 10-5 BU - 3036916



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: blau

Steckbrücke - FBS 20-5 BU - 3036929



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 20, Farbe: blau

Steckbrücke - FBS 50-5 BU - 3032114



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 50, Farbe: blau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Steckbrücke - FBS 2-5 GY - 3038969



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau

Steckbrücke - FBS 3-5 GY - 3038972



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau

Steckbrücke - FBS 4-5 GY - 3038985



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau

Steckbrücke - FBS 5-5 GY - 3038998



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: grau

Steckbrücke - FBS 10-5 GY - 3039007



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Steckbrücke - FBS 20-5 GY - 3038671



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 20, Farbe: grau

Steckbrücke - FBS 50-5 GY - 3032127



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 50, Farbe: grau

Steckbrücke - FBSR 2-5 - 3033702



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

Steckbrücke - FBSR 3-5 - 3001591



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot

Steckbrücke - FBSR 4-5 - 3001592



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Steckbrücke - FBSR 5-5 - 3001593



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot

Steckbrücke - FBSR 10-5 - 3033710



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot

Steckbrücke - FBS 2-5 BU - 3036877



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: blau

Steckbrücke - FBS 3-5 BU - 3036880



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: blau

Steckbrücke - FBS 4-5 BU - 3036893



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: blau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Steckbrücke - FBS 5-5 BU - 3036903



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: blau

Steckbrücke - FBS 10-5 BU - 3036916



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: blau

Steckbrücke - FBS 20-5 BU - 3036929



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 20, Farbe: blau

Steckbrücke - FBS 50-5 BU - 3032114



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 50, Farbe: blau

Tragschiene

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silber

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weißpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weißpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Länge: 2000 mm, Farbe: kupferfarben

Endkappe - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/7,5

Trennplatte

Distanzplatte - DP PS-5 - 3036725



Distanzplatte, Länge: 22,4 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 29 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot

Optionales Zubehör

Stecker - SP 2,5/ 1 - 3040258



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SP 2,5/ 2 - 3040261



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 2, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP 2,5/ 3 - 3040274



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP 2,5/ 4 - 3040287



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 20,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP 2,5/ 5 - 3040290



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 5, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 26 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP 2,5/ 6 - 3040300



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 31,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SP 2,5/ 7 - 3040313



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 7, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 36,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP 2,5/ 8 - 3040326



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 8, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 41,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP 2,5/ 9 - 3040339



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 9, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 46,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP 2,5/10 - 3040342



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 10, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 52 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP 2,5/11 - 3040355



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 11, Polzahl: 11, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 57,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SP 2,5/12 - 3040368



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 12, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 62,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP 2,5/13 - 3040371



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Polzahl: 13, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 67,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP 2,5/14 - 3040384



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 14, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 72,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP 2,5/15 - 3040397



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 15, Polzahl: 15, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 78 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP 2,5/ 1 BU - 3040698



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SP 2,5/ 1 GNYE - 3040708



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grün-gelb

Stecker - SPB 2,5/ 1 - 3040106



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPB 2,5/ 2 - 3040119



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 2, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPB 2,5/ 3 - 3040122



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPB 2,5/ 4 - 3040135



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 20,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SPB 2,5/ 5 - 3040143



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 5, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 26 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPB 2,5/ 6 - 3040151



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 31,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPB 2,5/ 7 - 3040164



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 7, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 36,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPB 2,5/ 8 - 3040177



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 8, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 41,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPB 2,5/ 9 - 3040180



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 9, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 46,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SPB 2,5/10 - 3040193



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 10, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 52 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPB 2,5/11 - 3040203



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 11, Polzahl: 11, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 57,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPB 2,5/12 - 3040216



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 12, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 62,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPB 2,5/13 - 3040229



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Polzahl: 13, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 67,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPB 2,5/14 - 3040232



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 14, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 72,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SPB 2,5/15 - 3040245



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 15, Polzahl: 15, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 78 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPB 2,5/ 1 BU - 3040724



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau

Stecker - SPB 2,5/ 1 GNYE - 3040711



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grün-gelb

Stecker - SPDB 2,5/ 1 - 3040407



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPDB 2,5/ 2 - 3040410



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 2, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SPDB 2,5/ 3 - 3040423



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPDB 2,5/ 4 - 3040436



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 20,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPDB 2,5/ 5 - 3040449



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 5, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 26 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPDB 2,5/ 6 - 3040452



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 31,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPDB 2,5/ 7 - 3040465



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 7, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 36,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SPDB 2,5/ 8 - 3040478



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 8, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 41,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPDB 2,5/ 9 - 3040481



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 9, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 46,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPDB 2,5/10 - 3040494



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 10, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 52 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPDB 2,5/11 - 3040504



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 11, Polzahl: 11, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 57,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPDB 2,5/12 - 3040517



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 12, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 62,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SPDB 2,5/13 - 3040520



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Polzahl: 13, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 67,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPDB 2,5/14 - 3040533



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 14, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 72,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPDB 2,5/15 - 3040546



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 15, Polzahl: 15, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 78 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SPDB 2,5/ 1 BU - 3040737



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau

Stecker - SPDB 2,5/ 1 GNYE - 3040740



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grün-gelb

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SP-H 2,5/ 1 - 3210619



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/ 2 - 3210622



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 2, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/ 3 - 3210635



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/ 4 - 3210648



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 20,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/ 5 - 3210651



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 5, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 26 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SP-H 2,5/ 6 - 3210664



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 31,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/ 7 - 3210677



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 7, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 36,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/ 8 - 3210680



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 8, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 41,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/ 9 - 3210693



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 9, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 46,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/10 - 3210703



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 10, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 52 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SP-H 2,5/11 - 3210716



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 11, Polzahl: 11, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 57,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/12 - 3210729



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 12, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 62,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/13 - 3210732



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Polzahl: 13, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 67,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/14 - 3210745



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 14, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 72,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/15 - 3210758



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 15, Polzahl: 15, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 78 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SP-H 2,5/ 1 BU - 3210761



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau

Stecker - SP-H 2,5/ 1 GNYE - 3210774



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grün-gelb

Stecker - SP-H 2,5/ 1-L - 3210787



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/ 1-L BU - 3210790



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau

Stecker - SP-H 2,5/ 1-L GNYE - 3210800



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grün-gelb

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SP-H 2,5/ 1-M - 3210813



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/ 1-M BU - 3210826



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau

Stecker - SP-H 2,5/ 1-M GNYE - 3210839



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grün-gelb

Stecker - SP-H 2,5/ 1-R - 3210842



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/ 1-R BU - 3210855



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SP-H 2,5/ 1-R GNYE - 3210868



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grün-gelb

Stecker - SPV 2,5/ 1 - 3041710



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/ 2 - 3041723



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 2, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/ 3 - 3041736



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/ 4 - 3041749



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 20,8 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SPV 2,5/ 5 - 3041752



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 5, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 26 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/ 6 - 3041765



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 31,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/ 7 - 3041778



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 7, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 36,4 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/ 8 - 3041781



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 8, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 41,6 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/ 9 - 3041794



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 9, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 46,8 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SPV 2,5/10 - 3041804



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 10, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 52 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/11 - 3041817



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 11, Polzahl: 11, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 57,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/12 - 3041820



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 12, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 62,4 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/13 - 3041833



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Polzahl: 13, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 67,6 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/14 - 3041846



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 14, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 72,8 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SPV 2,5/15 - 3041859



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 15, Polzahl: 15, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 78 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/ 1 BU - 3061017



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: blau

Stecker - SPV 2,5/ 1 GNYE - 3061020



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grün-gelb

Stecker - SPV 2,5/ 1-L - 3041024



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/ 1-L BU - 3041037



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: blau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SPV 2,5/ 1-L GNYE - 3041040



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grün-gelb

Stecker - SPV 2,5/ 1-M - 3041053



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Stecker - SPV 2,5/ 1-M BU - 3041066



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: blau

Stecker - SPV 2,5/ 1-M GNYE - 3041079



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grün-gelb

Stecker - SPV 2,5/ 1-R - 3041082



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Zubehör

Stecker - SPV 2,5/ 1-R BU - 3041095



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: blau

Stecker - SPV 2,5/ 1-R GNYE - 3041105



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grün-gelb