

 NARVA Lichtquellen GmbH + Co. KG www.narva-bel.de		LT - T8 58 W YELLOW special Datenblatt / Data sheet		DB 11058 / 08 Seite / Page 1 von / of 2	
Ausgabe / Release		Oktober / October 2013		Ersatz f. Ausgabe / Replaces release	
Änderung / Changes		Erstausgabe / First release			

Nennleistung (W)	58	Nominal wattage (W)
Nennlänge (mm)	1.200	Nominal length (mm)
IEC	60081 Blatt / Sheet 2520	IEC

Lichtfarbe	016	Light colour
Nennlichtstrom nach 100 h Betr.	3.000	Nom. lum. flux after 100 hrs op.
Energieeffizienzklasse	B	Class of energy efficiency
Gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000 h)	69	Weighted energy consumpt. (kWh/1000 hrs)
Temperatur für max. Lichtstrom (°C)	25	Temperature for max. luminous flux (°C)
maximaler Quecksilbergehalt (mg)	7,0	Maximum mercury content (mg)
Sockel	G 13	Cap

Elektrische Daten

Electrical Data

Bemessungsleistung (W)	58,0	Rated wattage (W)
Brennspannung	110,0	Operating voltage (V)
Brennstrom (A)	0,670	Operating current (A)
Vorheizstrom (A)	1,000	Preheat current (A)

Bemessungswerte

Rated values

Lichtstrom nach 100 h Betrieb	3.000	Lum. flux after 100 hrs. oper.
Lampenwirkungsgrad (lm/W) ^{*)}	51,7	Lamp efficacy (lm/W) ^{*)}
Lampenüberlebensfaktor nach 10.000 h	50,0%	Lamp survival factor after 10.000 hrs.
Lampenlichtstromerhalt nach 2.000 h	90,0%	Lamp lumen mainten. factor after 2.000 hrs.

*) ohne Hilfgeräte wie Vorschaltgeräte

Alle Werte für Betrieb an Warmstart - EVG

nach IEC 60929, 3 h - Zyklus

^{*)} without auxiliary equipment such as ballasts

All values for operation at preheat electronic ballast

according IEC 60929, 3 hrs. cycle

Hinweis:

Lampen sind nicht zur Allgemeinbeleuchtung bestimmt

Note:

Lamps intended for use in other applications than general lighting

Bestelldaten

Ordering data

Bestellnummer 11058 ...	0116	Order number 11058 ...
EAN Einzelverpackung 4 014501 ...	004104	EAN code single pack 4 014501 ...
Inhalt Verpackungseinheit	25 Stück / pieces	Content of packaging unit
EAN Verpackungseinheit 4 014501 ...	004098	EAN code packaging unit 4 014501 ...

Versanddaten


Shipping data

Gewicht Lampe netto (g)	220	Lamp weight net (g)
Gewicht Lampe brutto (g)	255	Lamp weight gross (g)
Gewicht Verpackungseinheit (kg)	7,0	Weight of packaging unit (kg)
Maße Verpackungseinheit (m)	1,56 x 0,15 x 0,15	Sizes of packaging unit (m)
Volumen Verpackungseinheit (m³)	0,0351	Volume of packaging unit (m³)

 NARVA Lichtquellen GmbH + Co. KG www.narva-bel.de		LT - T8 15 W YELLOW special Datenblatt / Data sheet		DB 11018 / 08 Seite / Page 2 von / of 2	
Ausgabe / Release	Oktober / October 2013	Ersatz f. Ausgabe / Replaces release	Erstausgabe / First release		
Änderung / Changes					

Lampenzeichnung

Lamp drawing

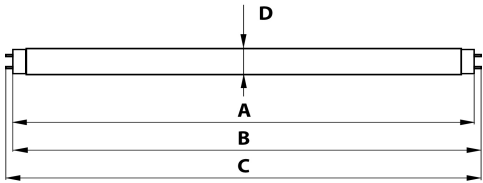

Maß A (max., mm)
Maß B (min., mm)
Maß B (max., mm)
Maß C (max., mm)
Maß D (max. mm)

1.500,0
1.504,7
1.507,1
1.514,2
28,0

Size A (max., mm)
Size B (min., mm)
Size B (max., mm)
Size C (max., mm)
Size D (max., mm)

Spektren

Spectrums

