

MERKMALE

- **Stabil**
- **Robuste Ausführung mit verstärktem Boden, Seiten und Stapelrand**
- **Beständig gegen die meisten industriellen Lösungsmittel**
- **Hygienische, saubere, glatte Innenflächen schützen vor Fettansammlungen usw.**
- **Standardmäßig in 7 Größen und 6 Farben erhältlich**
- **Registerkartensteckplatz für sofortige Produkterkennung**

Aufbewahrungsbehälter RS PRO PP, 76 mm x 101 mm, weiß

RS Best.-Nr. 315-1139



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Die kostengünstigen Kunststoff-Aufbewahrungsbehälter von RS PRO bestehen aus robustem recyceltem Polypropylen für einfache und effektive Organisation und Lagerung von Kleinteilen am Arbeitsplatz und zu Hause. Diese Aufbewahrungsbehälter sind stapelbar und können gestapelt werden Top-of-One, um sowohl eine platzsparende als auch eine platzsparende Ausführung zu bieten Lösung für Ihre Lageranforderungen und einfache Handhabung

Allgemeine

Werkstoff	PP
Farbe	Weiß
Größe	Größe 2
Anwendung	Zuhause, Büro, Lager, Labor, Krankenhaus, Garage

Mechanische

Volumen	1,27 Liter
Maximale Behälterstapelhöhe	5mm
Maximale Stapelbelastbarkeit	12kg
Gewicht	8kg

Außenabmessungen	
Abmessungen	167 mm x 101 mm x 76 mm
Tiefe	167 mm (gesamt)
Breite	101 mm (gesamt)
Höhe	76 mm (gesamt)
Grundlänge	143 mm (gesamt)


Innenabmessungen	
Abmessungen	154 mm x 88 mm x 63 mm
Tiefe	154mm
Breite	88mm
Höhe	63mm
Grundlänge	131mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Großer Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +50 °C.
---	--------------------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	BS IEC 61340-5-1:2007
-----------------------------------	-----------------------

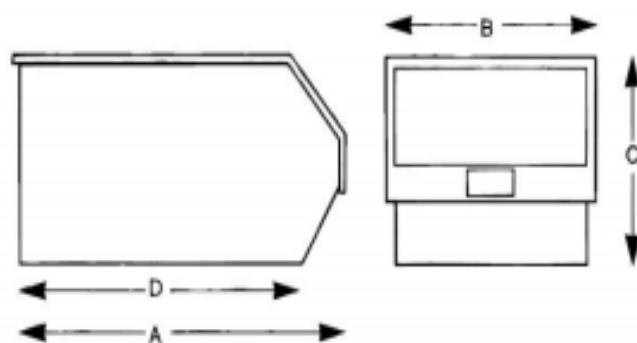

All Dimensions in mm	SIZE 1	SIZE 2	SIZE 3	SIZE 4	SIZE 5	SIZE 6	SIZE 7
(A) Overall Length	90	167	240	350	350	376	510
(B) Overall Width	100	101	150	205	205	419	315
(C) Overall Height	50	76	130	130	181	180	200
(D) Overall Base Length	64	143	200	300	300	310	450
(A) Internal Length	80	154	223	330	330	350	470
(B) Internal Width	88	88	128	179	177	378	270
(C) Internal Height	42	63	120	117	167	164	188
(D) Internal Base Length	65	131	188	287	287	295	435
Volumes (Litres)	0.46	1.27	4.6	9.1	12.8	28.3	31.4
Maximum Container Stack Height – (See Details Opposite)	7	5	4	6	4	8	6
Maximum Stack Load Capacity (kg)	12	12	30	36	45	60	42

Description	H x W x D (mm)	RS Stock Code / Colour							
		White	Blue	Red	Green	Yellow	Orange	Black Recycled	ESD Black
Size 1	50 x 100 x 90	315-1123	484-3996	484-3974	484-3980	484-3823	469-6728	909-6902	550-319
Size 2	75 x 100 x 165	315-1139	484-4028	484-4006	484-4012	484-3839	469-6784	909-6906	550-325
Size 3	132 x 150 x 240	315-1145	484-4056	484-4034	484-4040	484-4062	469-6778	909-6915	550-331
Size 4	132 x 205 x 350	315-1151	484-4107	484-4078	484-4090	484-4113	469-6762	909-6918	909-6928
Size 5	182 x 205 x 350	315-1173	484-4157	484-4129	484-4135	484-4163	469-6756	909-6912	909-6937
Size 6	182 x 420 x 375	315-1189	484-4185	484-3845	484-4179	484-4191	469-6740	909-6921	909-6930
Size 7	200 x 310 x 520	456-3426	350-5873	350-5845	350-5895	350-5867	469-5157	909-6924	Not Available
Clear Bin Front for Size 7		456-3432							

