

GDM-Serie DIN43650-A / ISO 4400

Gerätestecker

Appliance connector

Fiche d'appareil



Zulassung Approval Homologation

Typ Type Type

Bestell-Nr. Order no. No. réf.

Verpackungseinheit Quantity boxed Unité de vente

Zeichnung Drawing Plan

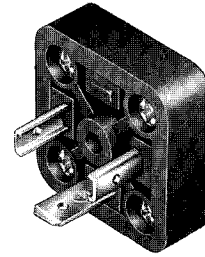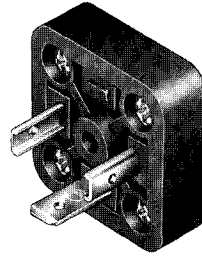

GSA-U 2000 LO





933 378-100

200 Stück each pièces

GSA-U 2000 LU

933 378-200

200 Stück each pièces

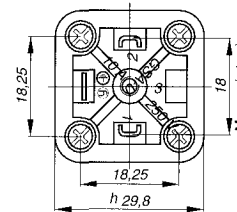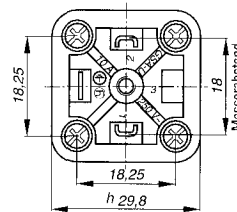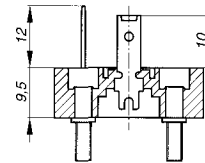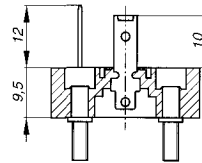

Polzahl Poles Pôles

2 + ⊕

2 + ⊕

Kontaktbelegung Contact arrangement Affectation des contacts

DIN 43 650-A

DIN 43 650-A

DIN-Norm DIN-standard Norme DIN

Beschreibung Description Description

Umspritzter Gerätestecker (IP 65 ungesteckt) mit 4 Kreuzschlitzschrauben und Lötöse für flexible Leitungen

Moulded appliance coupler (IP 65 enclosure) with 4 cross-head screws and solder lug for flexible cables

Connecteur surmoulé (protection IP 65 raccordé) avec 4 vis cruciformes et crosse à souder fermée pour fils souples

Umspritzter Gerätestecker (IP 65 ungesteckt) mit 4 Kreuzschlitzschrauben und Lötstift für starre Leitungen

Moulded appliance coupler (IP 65 enclosure) with 4 cross-head screws and solder cup for rigid cables

Connecteur surmoulé (protection IP 65 raccordé) avec 4 vis cruciformes et crosse à souder ouverte pour fils rigides

Technische Daten nach DIN/VDE 0627 Technical data Données techniques

Allgemeine techn. Daten General techn. data Données techn. générales

Betriebsspannung Operating voltage Tension nominale

Verschmutzungsgrad Pollution severity Seuil d'encrassement

max. Betriebsstrom* maximum operating current* courant max.*

Umgebungstemperatur* (Seite Page Page 10)

ambient temperature* température ambienté*

Leitungsverschraubung locking screw verrouillage à vis

Anschlußart Type or connection Mode de branchement

Seite Page Page 10

UC 400 V (≈)

3

16 A

-40 ... + 125 °C

löten solder souder

Seite Page Page 10

UC 400 V (≈)

3

16 A

-40 ... + 125 °C

löten solder souder

Zubehör Accessories Accessoires (gesondert zu bestellen must be ordered separately à commander séparément)

(NBR) Flachdichtung flat gasket join plat

(ECO) Flachdichtung flat gasket join plat

Crimpkontakte Crimping contacts Contacts à sortir

Crimpzange Crimping tool Pince à sentir

GSA 200-4 730 843-002

GSA 200-7 730 268-002

GSA 200-4 730 843-002

GSA 200-7 730 268-002