

HC-STA-B48-HHFS-1STP42-EM-AL - 壳体

1424859

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424859>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插头外壳 B48，适用单锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，电缆出线: 1，水平，1x Pg42，高度: 107.5 mm，电缆密封: 无，标准

优势

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽

商业数据

订货号	1424859
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APB
产品关键代码	AF7APB
目录页面	页码645 (C-2-2019)
GTIN	4055626382647
单件重量（含包装）	589.2 g
单件重量（不含包装）	589.2 g
原产地	CN

HC-STA-B48-HHFS-1STP42-EM-AL - 壳体

1424859

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424859>



技术数据

 
说明

概述	可以使用尺寸最大58 mm的扳手将壳体与电缆接头组合在一起
----	-------------------------------

产品属性

产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	插头外壳
应用	标准
类型	B48
出线口编号	1
螺钉连接类型	1x Pg42
型号	高型设计
电缆出口	水平
Pg螺钉连接	无

尺寸

尺寸图	
宽度	90 mm
高度	107.5 mm
长度	132 mm

材料规格

外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层

机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	1x Pg42
锁紧类型	针脚

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP66
	IP67
壳体等级 (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
冲击强度	IK08

HC-STA-B48-HHFS-1STP42-EM-AL - 壳体



1424859

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424859>

环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C
----------	-------------------

HC-STA-B48-HHFS-1STP42-EM-AL - 壳体


1424859

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424859>



图纸

尺寸图

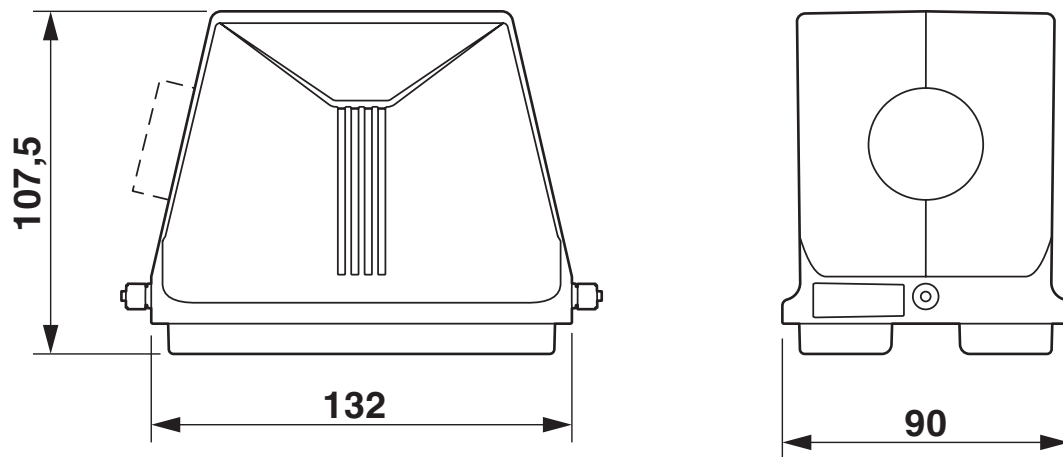

尺寸图

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424859>

**DNV**
认证ID: TAE000037S

**cUL认证**
认证ID: E255026

**UL认证**
认证ID: E255026

cULus认证

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn