


Technisches Datenblatt

Art.Nr./ stock no. :

3750764/3750770/3750786/3750792/3750714
 3750663/3750657/3750641/3750562/3750629
 3750691/3750607/3750590/3750584/3750578
 3750348

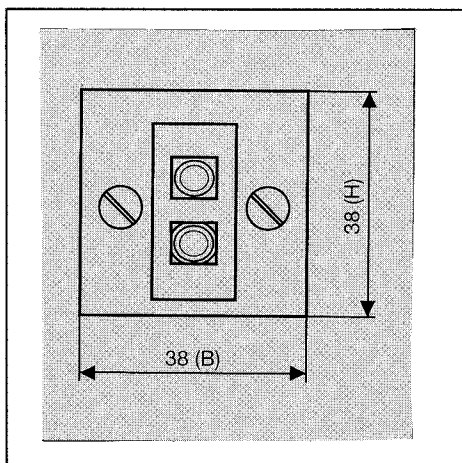

Zusatzteile für Mantel-Thermoelemente

Additional parts for mineral insulated-thermocouples

Ausführung K
Standard Steckverbindungs-Paneele
 für Einfach- und Mehrfach-Meßkreise

Model K
standard panel
 for single and multi circuits

für Temperaturen bis 200°C

for temperatures up to 200°C

Frontplatte aus eloxiertem
 Aluminium (Stärke 2,4 mm)

frontplate made of anodized
 aluminium (2,4 mm thick)

runde Thermomaterial-Kontakte
 mit freiliegenden Schrauben
 zur schnellen Verdrahtung

round contacts mad of thermo-
 couple material with offset
 screw terminals for easy wiring

Anzahl Meßkreise number of circuits	Abmessungen ca. dimensions approx. H x B x T in mm	Listen-Nr. für Thermopaarart List.-No. for thermocouple type		
		Fe-CuNi	NiCr-Ni	Pt10%Rh-Pt
1	38 x 38 x 20	L.Nr. R9-1760 Stock 3750764-L Stock 3750770-J	L.Nr. R9-1766 Stock 3750786-K	L.Nr. R9-1772 Stock 3750792-S
3	38 x 75 x 20	L.Nr. R9-1761 Stock 3750714-L Stock 3750663-J	L.Nr. R9-1767 Stock 3750657-K	L.Nr. R9-1773 Stock 3750641-S
6	67 x 146 x 20	L.Nr. R9-1762 Stock 3750562 Stock 3750629-J	L.Nr. R9-1768 Stock 3750691	L.Nr. R9-1774 Stock 3750607
12	67 x 260 x 20	L.Nr. R9-1763 Stock 3750590 Stock 3750584-J	L.Nr. R9-1769 Stock 3750578	L.Nr. R9-1775 Stock 3750348

o4.09.00 wi Bl.15