


76 - Klucze fajkowe przelotowe kute 12-kątne x 6-kątne metryczne



Description:

- Klucze fajkowe przelotowe: klucze przeznaczone do dokręcania i odkręcania z dużą siłą.
- Główka krótka 12-kątna do przekładania o 30° i główka długa 6-kątna.
- Główka krótka przelotowa umożliwiającą przejście szpilek.
- Wymiary metryczne: od 6 do 38 mm.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

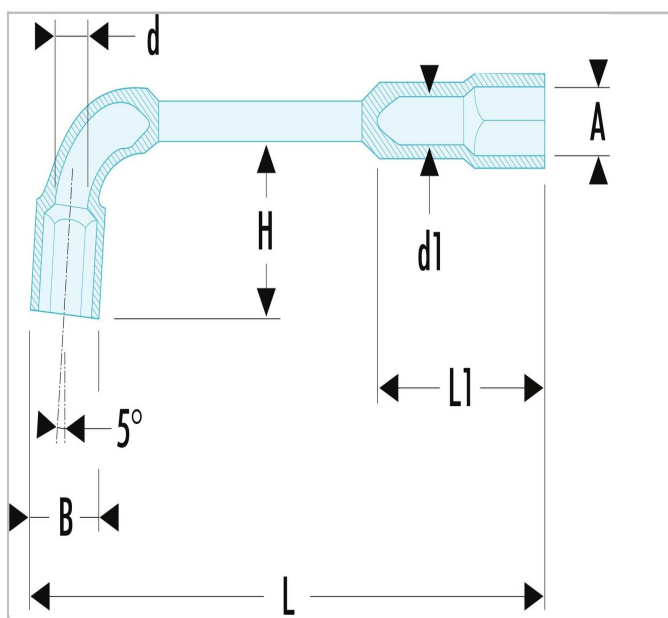

	a [mm]	A [mm]	A [°]	Średnica [mm]	Średnica D1 [mm]	Długość [mm]	Długość L1 [mm]	Głowa Szerokość b [mm]	Wysokość H [mm]
76.10	10	10		8.0	7.0	129.0	28.0	15.0	24.0
76.11	11	11		8.0	7.0	136.0	30.0	16.5	25.0
76.12	12	12		9.0	8.0	144.0	36.0	18.0	28.0
76.13	13	13		9.0	8.0	152.0	38.0	19.5	30.0
76.14	14	14		10.5	9.0	160.0	40.0	21.0	32.0
76.15	15	15		10.5	10.0	169.0	42.0	22.5	34.0
76.16	16	16		13.0	12.0	178.0	46.0	24.0	37.0
76.17	13	13		13.0	12.0	187.0	48.0	25.5	39.0
76.18	18	18		13.0	12.0	195.0	50.0	26.5	40.0
76.19	19	19		15.0	12.0	204.0	51.0	28.5	41.0
76.20	20	20		15.0	13.0	212.0	53.0	29.5	43.0
76.21	21	21		15.0	14.0	221.0	55.0	30.5	46.0
76.22	22	22		15.0	14.0	230.0	57.0	32.0	48.0
76.23	23	23		18.0	15.0	240.0	64.0	33.5	51.0
76.24	24	24		18.0	16.0	250.0	67.0	34.5	54.0
76.25	25	25		20.0	17.0	260.0	69.0	36.0	56.0
76.26	26	26		20.0	17.0	270.0	70.0	37.0	57.0
76.27	27	27		22.0	19.0	280.0	73.0	38.0	58.0
76.28	28	28		22.0	19.0	290.0	75.0	39.5	60.0
76.29	29	29		22.0	19.0	300.0	76.0	41.0	62.0
76.30	30	30		24.0	21.0	310.0	83.0	42.0	64.0
76.31	31	31		24.0	22.6	320.0	86.0	43.5	70.0
76.32	32	32		24.0	22.6	33.0	88.0	44.5	74.0
76.36	36	36		27.0	24.0	370.0	97.0	49.5	82.0
76.6	6	6		4.5	4.5	102.0	21.0	10.0	16.0
76.7	7	7		4.5	4.5	106.0	22.0	11.0	17.0
76.8	8	8		7.0	6.0	114.0	25.0	12.5	19.0
76.9	9	9		7.0	6.0	122.0	26.0	13.5	20.0

