

RAD AS 100X40 ROLLENL. LENKGH.RUECKENL. M22/50
B.14 + FESTST.

Rad Serie AS

Radkern aus Polyamid 6, Beschichtung aus weichem Guss-Polyurethan 87 Sh.A.
Lagerung: Rollenkorblager.


Gehäuse-Serie M22

Mittellast Gehaeuse Serie M22 mit Doppelkugelrunde
Finish:verzinkt-weiss.
Fuss-Feststeller in Nachlauf, zwei Aktionen, total stop.
Rueckenloch Gehaeuse fuer Bolzen 12-14 mm Durchm.



Technische Daten

Raddurchmesser	D	100 mm
Laufbreite	E	40,0 mm
Achsloch-Durchmesser	d	15 mm
Artikelgewicht		1,050 kg
Nabenlänge	L	40 mm
Gesamtbauhöhe	H	129 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M12-14
Ausladung	F	46 mm
Gabelbreite	U	50 mm
Tragfähigkeit		200 kg

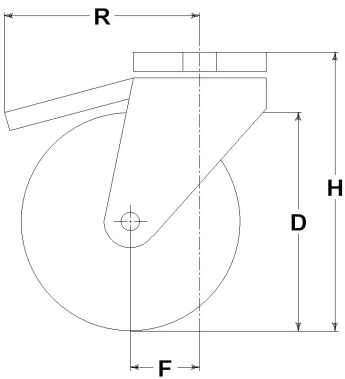

Artikel miteinander in Beziehung

Ersatzrad: 35058
Basisausführung: 36639FD

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).