


Winkel



- ▶ Winkel mit Zentriernasen für schnelle, exakte und verdrehgesicherte Montage
- ▶ Für die Montage auf Platten oder quer zur Nut lassen sich die Zentriernasen einfach abbrechen
- ▶ Ausführung *designLINE* mit silberner Speziallackierung (RAL 9006) für besonders hochwertiges Design
- ▶ Zwischenstück zur Positionierung von Winkeln in der nächst größeren Nut
- ▶ Nutenstein abgesetzt zur außermittigen Positionierung des Winkels 45/45
- ▶ Abdeckkappe zur Vermeidung von Verschmutzungen, in den Varianten signalgrau (RAL 7004) und schwarz ESD (RAL 9005) erhältlich
- ▶ Profilbearbeitung: Nicht erforderlich


Technische Daten (S. 19-9)

Hinweis: Besonders schnell und einfach lassen sich die Winkel mit den Bundschrauben montieren (S. 3-5)

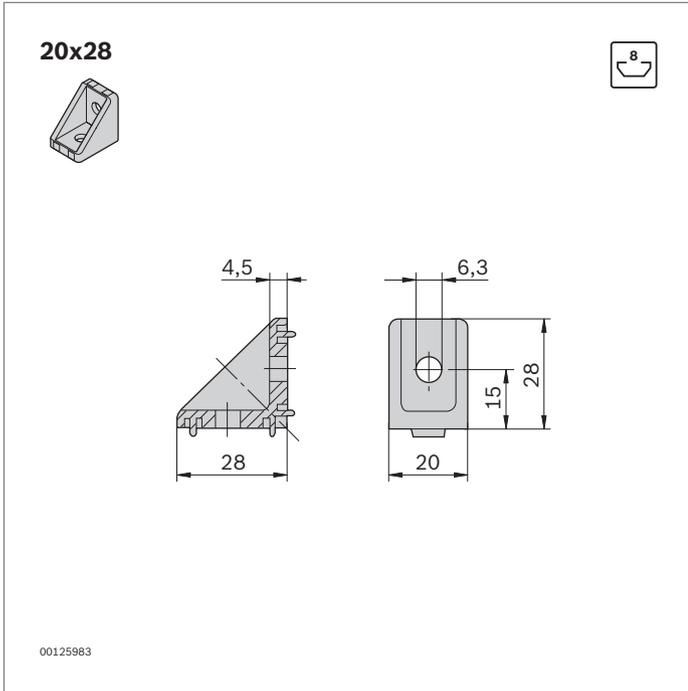

20x28	Nut	ESD	Nr.	FS
Set (Standard)	8 / 8		1 3 842 502 137	2xFS1
Winkel (Standard)	8		100 3 842 501 587	

Material: Zinkdruckguss
 Befestigungsmaterial: Stahl; verzinkt
 Lieferumfang: Set inkl. Befestigungsmaterial (FS)

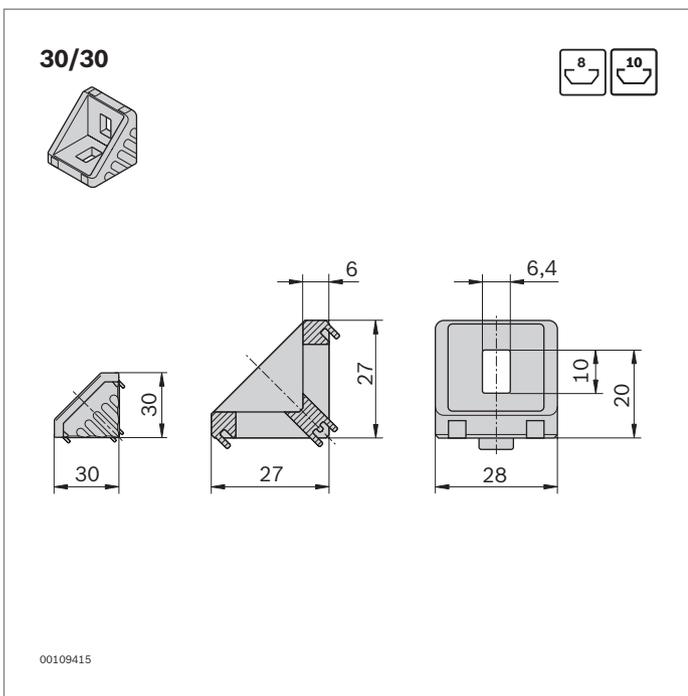

30/30	Nut	ESD	Nr.	FS
Set (Standard)	8 / 8		1 3 842 523 528	2xFS2
	8 / 10		1 3 842 523 530	1xFS2, 2xFS3, 1xFS4
	10 / 10		1 3 842 523 532	4xFS3, 2xFS4
Set <i>designLINE</i>	8 / 8		1 3 842 551 598	2xFS2
	8 / 10		1 3 842 551 600	1xFS2, 2xFS3, 1xFS4
	10 / 10		1 3 842 551 599	4xFS3, 2xFS4
Winkel (Standard)	8		100 3 842 523 525	
Abdeckkappe, signalgrau			100 3 842 548 846	
Abdeckkappe, schwarz			20 3 842 548 847	
Zwischenstück für Nut 10 mm	8 / 10		100 3 842 523 537	

Material: Winkel: Aluminiumdruckguss; gleitgeschliffen
 Winkel *designLINE*: lackiert (RAL 9006)
 Zwischenstück: PA; schwarz
 Abdeckkappe: PP
 Befestigungsmaterial: Stahl; verzinkt
 Lieferumfang: Set inkl. Befestigungsmaterial (FS)

Typ				
30/30	1250 N	25 Nm	75 Nm	—

