

FICHE TECHNIQUE


IEC Miniature Thermocouple connecteur PCB montage prise

Types de K, J, T, E, B & cuivre
(Code de couleurs IEC)



- Polyvalence, qualité, douille miniature de platine de montage
- Spécialement conçue pour un montage PCB
- Broches solides pour PCB direct mount, goupilles diamètre 1,3 mm x 7,9 mm tangage
- Disposition pour capteur de soudure froide
- Disponibles dans les Types de thermocouples K, J, T, E, B & cuivre
- Contacts pour Types K, J, T, E et N sont fabriqués à partir de véritables alliages de Thermocouple
- B type a compenser les contacts de cuivre/cuivre (pour les Thermocouples de Type B)
- Code couleurs selon norme IEC
- Température maximum de fonctionnement continue 220 ° C

T/C Type de	Colour (IEC)	+Contact positif (type d'alliage)	-Contact négatif (type d'alliage)	Allied Code	RS order Code
K	vert	+Nickel Chromium	-Nickel Alloy	70643748	381-7564
J	Noir	+Iron	-Copper Nickel	70643747	381-7558
T	marron	+Copper	-Copper Nickel	70643749	381-7570
E	Violet	+Nickel Chromium	-Copper Nickel	70652508	774-7254
B	gris	+Copper	-Copper	70652507	774-7251
Copper	blanc	+Copper	-Copper	70646182	611-8157

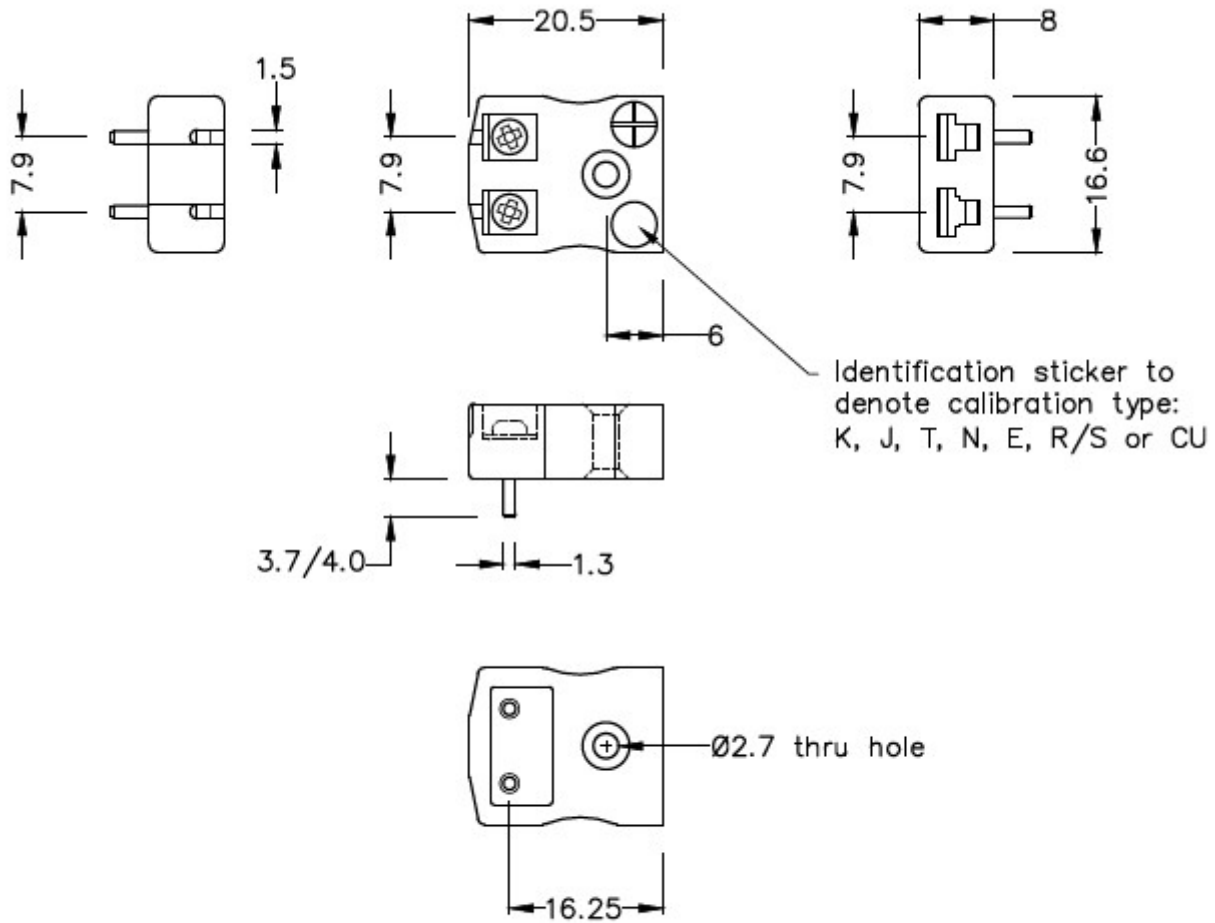

Miniature PCB Socket

(dimensions in mm)