

ハウジング - HC-D 7-AML-24/GR - 1773035


このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



HEAVYCONパネル取付けベースD7、シングルロッキングラッチ付き、高さ24 mm、ストレート、亜鉛ダイカスト



基本情報

梱包	10 pc
GTIN	 4 017918 122324
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	45.26 g
関税	85389099
生産国	ドイツ

技術データ

寸法

高さ	24 mm
幅	38 mm
長さ	28 mm
組立カットアウト長さ	21.5 mm
組立カットアウト幅	21.5 mm

環境条件

ハウジングの保護等級 (IP)	IP54
	IP65 (シーリングねじ)
使用周囲温度	-40 °C ... 125 °C

その他

注記	コンタクトインサートHC-D7、D8、A3、A4、B5、HS2-D7用
タイプ	D7
ハウジングの型式	パネル取付けベース
ロッキングタイプ	シングルロッキングラッチ付き
ネジ接続式	なし
ハウジングの材質	亜鉛ダイカスト

ハウジング - HC-D 7-AML-24/GR - 1773035

技術データ

その他

ハウジング表面材質	パウダーコート、灰色 (金属製ハウジング)
シーリング材	NBR
ロック材料	スチール製、亜鉛メッキおよび不動態化処理

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

認証

認証

認証

EAC / GL

防爆認証

提出した認証

ハウジング - HC-D 7-AML-24/GR - 1773035

認証

認証の詳細

EAC

GL

アクセサリ

アクセサリ

取付け具


シーリングネジ - HC-D 7-DS-IP65 - 1686229



シーリングネジ、IP65保護用


図面

外形寸法

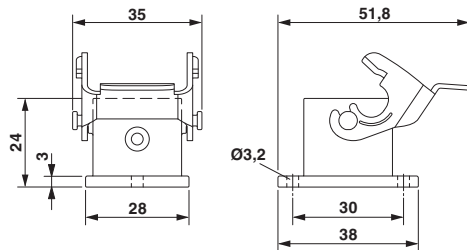

寸法図

外形寸法

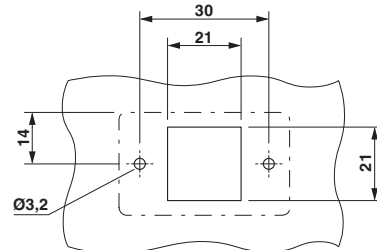

パネル加工図