

## ECO SST CL B 20 W 240 V E14

CLASSIC ECO SUPERSTAR B | Halogenlampen, klassische Minikerzen-Form



### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Esstischbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

### Produktvorteile

- Einfacher Austausch gegen herkömmliche Glühlampen
- Gleiche angenehme Lichtqualität wie bei einer Glühlampe
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Enthält kein Quecksilber
- UV-Filter

### Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Perfekte Farbwiedergabe ( $R_a : 100$ )



---

## Technische Daten

---

### Elektrische Daten

Nennleistung	20.00 W
Nennspannung	240 V
Bemessungsleistung	20.00 W
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	25 W
Netzleistungsfaktor $\lambda$	1.00
Energieverbrauch	20 kWh/1000h

### Photometrische Daten


Nennlichtstrom	235 lm
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Bemessungslichtstrom	235 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.80

### Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

### Abmessungen & Gewicht

---

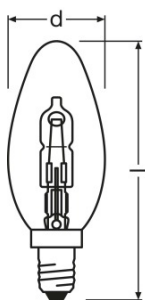

---

### Produktgrafik

Durchmesser	35.0 mm
Gesamtlänge	104.0 mm
Länge	97.0 mm

## Produktdatenblatt

Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	67.0 mm
Außenkolben	B35

### Farben & Materialien


Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

### Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Bei 1 min ein / 3 min aus

### Zusätzliche Produktdaten

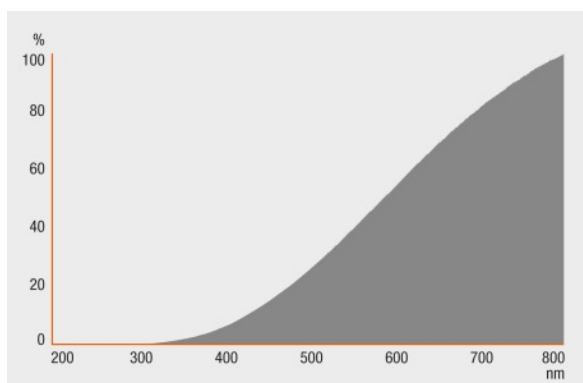

### Strahlungsverteilung

Sockel (Normbezeichnung)	E14
--------------------------	-----

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja

### Zertifikate & Standards

## Produktdatenblatt

<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
-------------------------------	---

### Klassifikationen

<b>ILCOS</b>	HSGSB/C/UB-20-240-E14-67
<b>Bestellnummer</b>	64541 B ECO20W2

---

### Länderspezifische Informationen

<b>EAN</b>	<b>METEL-Code</b>	<b>SEG-No.</b>	<b>STK-Nummer</b>	<b>UK Org</b>
4008321934307	OSRH64541BES240V	-	4730004	-

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321934307	ECO SST CL B 20 W 240 V E14	Faltschachtel 1	36 mm x 36 mm x 102 mm	0.13 dm <sup>3</sup>	20.00 g
4008321934451	ECO SST CL B 20 W 240 V E14	Versandschachtel 20	152 mm x 110 mm x 184 mm	3.08 dm <sup>3</sup>	570.00 g
4052899196629	ECO SST CL B 20 W 240 V E14	Bündel 3	- x - x -		
4052899196636	ECO SST CL B 20 W 240 V E14	Versandschachtel 5808	852 mm x 799 mm x 1199 mm	816.22 dm <sup>3</sup>	144642.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

Erweitertes Sortiment für Nicht-EU-Länder siehe unter

▶ [www.osram.com](http://www.osram.com)

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.