
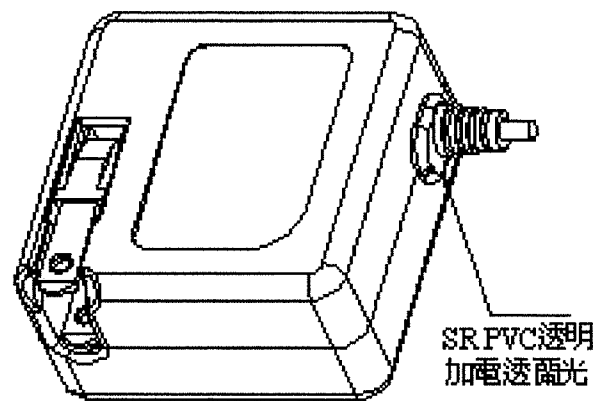


PS-T35P AC/DC adapter

項目	規格								
入力条件	電壓	定格電圧(V)	100-240v~						
		電圧変動範囲(V)	90-264v~(max)						
	頻率	定格周波数(Hz)	50/60HZ						
		周波数変動範囲(Hz)	±3HZ						
電流	定格電流(A)	0.4A 25VA							
	突入電流(A)								
効率		75%max 60%min							
出力条件	定格電圧(V)		DC3V	DC4.5V	DC5V	DC6V	DC7.5V	DC9V	DC12V
	電圧可変範囲(V)		固定	固定	固定	固定	固定	固定	固定
	出力電流	定格電流(A)	2.0A	1.5A	1.5A	1.5A	1.0A	1.0A	1.0A
		最低電流(A)	0A	0A	0A	0A	0A	0A	0A
	定電圧精準度	総合変動率(%)	±5%						
		入力電圧変動(%)	±5%						
出力電流変動(%)		±5%(6%for 3v)							
ripply(V)		vo*1%							
設定偏差(%)		±5%							
附帯機能	保護機能	過電流(A)	1.3*Io(min) 1.6*Io(max)						
		過電圧(V)	zener protection						
		不足電圧(V)	no						
加熱(度)		no							
耐壓(KV)		3.0kvac 10ma 3s							
構造条件	外觀構造	外形寸法	(L)56*(W)56*(H)25.5mm						
		材質	ABS+PC						
		重量	78g (DC plug込み)						

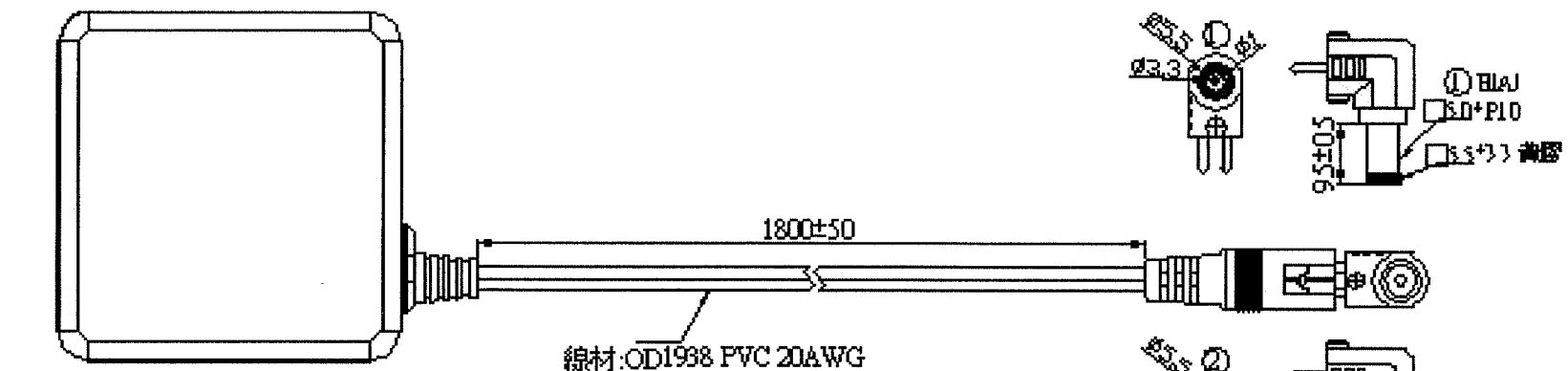

IN PUT: AC100-240V
 50/60HZ 0.4A
 OUT PUT: DC 12V----1000mA

???	標準	標準	EIAJ
內徑	2.5	2.1	3.3
外徑	5.5	5.5	5.5
內Pin	—	—	1.0

欣華電子股份有限公司 Hsin-Chuan Electronics Co., Ltd.		圖號	TC-18-12.1D
主料	ZB3Y	設計/審核	日期 07-06-04
品名	TC-18-12.1D	備註	日期
圖號	18070604	繪圖	日期



PS-T35Pシリーズ ブリスターパック