



Afficher les détails du produit dans medias

13.11.2025, 07:20:17 UTC

SCHAFFLER





FAG

UKP206

Palier à semelle

Paliers à semelle UKP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec manchon de serrage, étanchéité RSR

Information technique

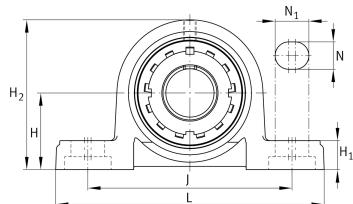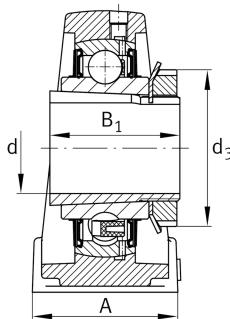

Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
tolérance logement	J7	Couple normal

dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage
L	165 mm	Longueur totale
H ₂	83 mm	Hauteur
≈m	1,35 kg	Poids

Cotes de montage

J	121 mm	Distance trous de fixation
N	17 mm	Largeur (rainure)
N ₁	21 mm	Longueur (rainure)

Dimensions

H	42,9 mm	Distance axe arbre
A	48 mm	Largeur (base)
H ₁	17 mm	Hauteur (base)
B ₁	38 mm	Largeur totale du collier de blocage
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification



Afficher les détails du produit dans medias

13.11.2025, 07:20:17 UTC

SCHAFFLER

information additionnelle

P206

Corps de palier

UK206

Désignation roulement

Plage de température

T min -20 °C

Température de fonctionnement min.

T max 120 °C

Température de fonctionnement max.