

PROT-M12 VPE1000 - ねじプラグ



1539525

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1539525>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



M12ねじプラグ、センサ/アクチュエータケーブル、ボックス、筐体取付けコネクタの未使用のM12ソケット用、1パック1000個

特長

- 輸送中や現場での使用時に、空いているスロットを確実に保護
- 防沫および防塵
- ドライバを使用して簡単に組み立て可能

販売用データ

アイテム番号	1539525
梱包単位	1,000 pc
最低注文数	1,000 pc
注記	受注生産（返品不可）
セールスキー	*****
プロダクトキー	AF3ZAX
GTIN	4046356088480
1個あたりの重量（梱包を含む）	1.76 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	0.65 g
関税率	39269097
生産国	DE

PROT-M12 VPE1000 - ねじプラグ

1539525

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1539525>



技術データ

注記

アプリケーションノート	M12 push-pullにも最適。
-------------	--------------------


製品特性

製品ライン	ケーブルねじグランド用プラグ
ねじ種類	M12

接続データ

締め付けトルク	0.4 Nm
---------	--------

寸法

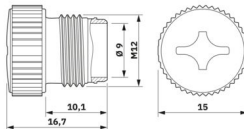外形寸法	
直径	15 mm

材料仕様

部材	PA
UL94難燃性クラス	V0

環境条件と実際の条件

周囲条件

保護等級	IP67
------	------

PROT-M12 VPE1000 - ねじプラグ


1539525

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1539525>



図面

外形寸法

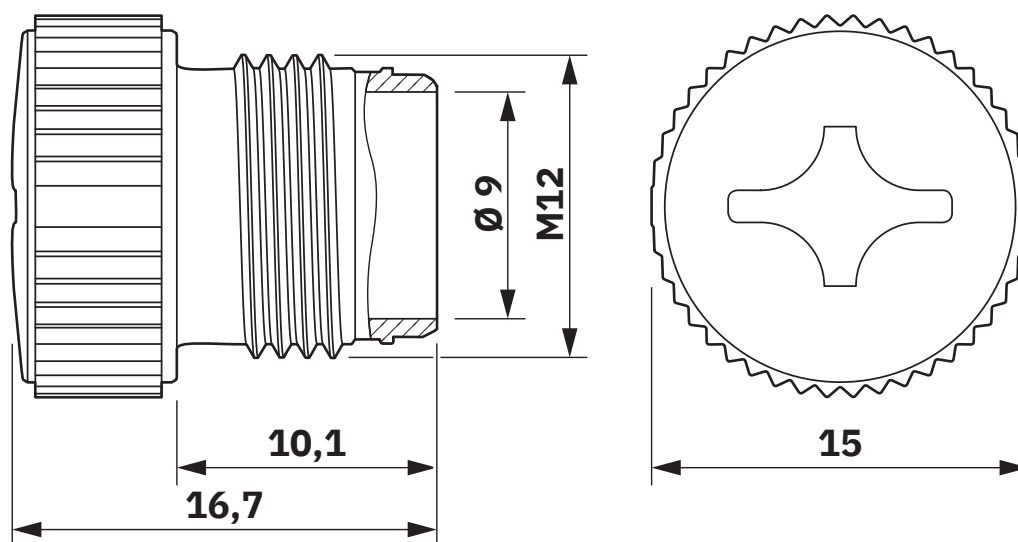

PROT-M12 VPE1000 - ねじプラグ



1539525

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1539525>

認証

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1539525>



EAC

認証ID: EAC-Zulassung



UL 認証

認証ID: E240868

PROT-M12 VPE1000 - ねじプラグ



1539525

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1539525>

分類

ECLASS

ECLASS-12.0	23111190
ECLASS-13.0	23111190

ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

PROT-M12 VPE1000 - ねじプラグ



1539525

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1539525>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし
---------------	----------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	0.1 wt% を超える物質なし
------------------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp