
ST 111 LONGLIFE

Starter für Einzelschaltung an 230 V AC



Produkteigenschaften

- Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20...+80 °C




Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Nennleistung	80.00 W
Netzfrequenz	50...60 Hz

Abmessungen & Gewicht

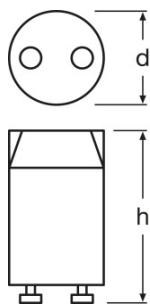


Länge	40.3 mm
-------	---------

Lebensdauer

Bemessungslampenlebensdauer	0 h
-----------------------------	-----

Zusätzliche Produktdaten

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Anmerkung zum Produkt	Nicht geeignet für L 70 W

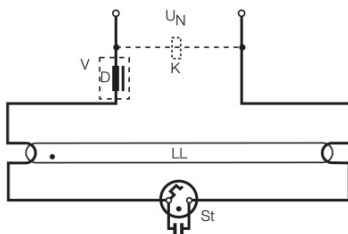

Schaltplan

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4050300119588	ST 111 LONGLIFE	Versandschachtel 20	150 mm x 154 mm x 165 mm	3.81 dm ³	321.27 g
4050300270173	ST 111 LONGLIFE	Versandschachtel 1200	325 mm x 235 mm x 400 mm	30.55 dm ³	8086.00 g
4050300797878	ST 111 LONGLIFE	Versandschachtel 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	9.22 dm ³	2748.83 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.