



**EHMANN**

# USB-C und USB-A Multilader mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen

Art-Nr.: 0201x0o022301 (1,5 m Zul.)



Robustes Kunststoffgehäuse, weiß

1x USB-C Port 65W mit Regelung der Ausgangsspannung

1x USB-A Doppelport 10,5W

2 x runde Schutzkontakt Steckdosen, grau

Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

Eingebaute Steckdose (90° gedreht)

Ermöglicht schnelles Laden dank Power Delivery (PD)

Besonders geeignet für Handys und Tablets von Samsung, Apple, Huawei, HTC, LG, Sony, uvm.

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker, für flexible Positionierung

Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit

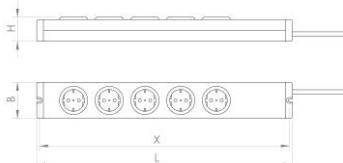
Ausgangsüberstrombegrenzung

geprüft gemäß EN 62368, EN55032, IEC61000 und EN 55024



## USB-C und USB-A Multilader mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen

### Technische Daten

<b>3.600 W Leistung</b>	<b>250 V~ / 50 Hz Nennspannung</b>	<b>16 A Nennstrom</b>
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> - 1,5m Länge Stecker: CEE 7/7 Stecker, abgewinkelt Typ EF  USB-A: 2-fach Charger Ausgangsspannung: 5V DC Ladestrom: max. 2,1A  USB-C: 1-fach Charger Ladeleistung: 65W max. 5V/3A für 15W 9V/3A für 27W 12V/3A für 36W 15V/3A für 45W 20V/3,25A für 65W  Kompatibel: Apple, Android, Google, uvm. Schutzart: IP20		  
(Abbildung ähnlich)		334x74x47 mm Abmessung (L x B x H) 326 mm Befestigungsmaß (X)
Art.-Nr. 0201x0o022301 (1,5 m Zul.)	EAN: 4012096011651	VPE 10