

ZBF 5,LGS:L1-N,PE - 快速标记条



0809528

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0809528>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

快速标记条，接头，白色，标识，横向打印: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE，安装方式:
锁扣，适用的模块宽度：5 mm，标签数: 10，文本框高度: 5.15 mm，文本框宽度: 5.15 mm



商业数据

订货号	0809528
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2122
产品关键代码	BG2122
目录页面	页码127 (C-3-2019)
GTIN	4017918607418
单件重量（含包装）	0.53 g
单件重量（不含包装）	0.53 g
原产地	CN

ZBF 5,LGS:L1-N,PE - 快速标记条



0809528

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0809528>

技术数据

产品属性

产品类型	已标记的端子标识
针距	5 mm
型号	扁形

标识

标签数	10
每排单独标记数	10
标记条数目	10
打印方向	横向打印
打印	L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE

安装

安装类型	锁扣
------	----

材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PA
阻燃等级 , 符合UL 94	V2
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

防紫外线

规格	ISO 4892-2:2013-03 (遵照)
----	---------------------------

铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %

尺寸

宽度	5 mm
针距	5 mm

文本框

文本框宽度	5.15 mm
文本框高度	5.15 mm

标准和规范

ZBF 5,LGS:L1-N,PE - 快速标记条

0809528

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0809528>



耐摩擦度

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

ZBF 5,LGS:L1-N,PE - 快速标记条


0809528

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0809528>



图纸

示意图

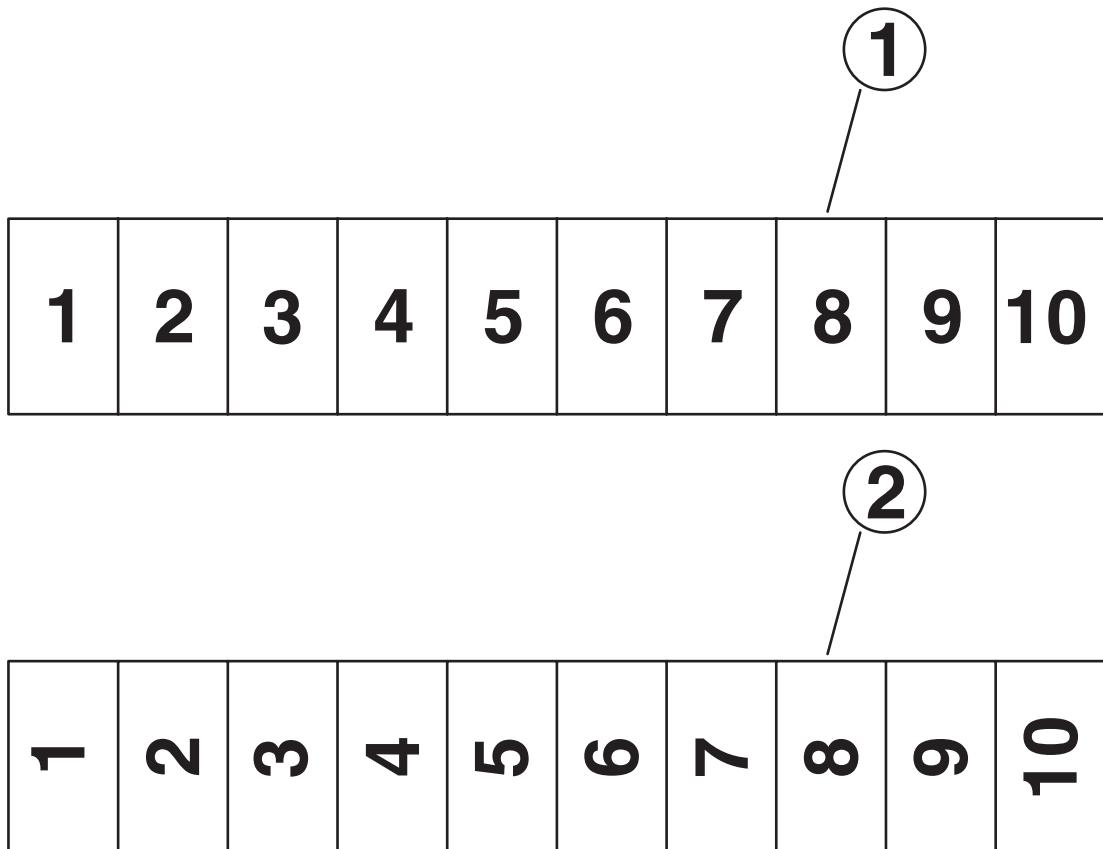

ZBF 5,LGS:L1-N,PE - 快速标记条



0809528

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0809528>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZBF 5,LGS:L1-N,PE - 快速标记条



0809528

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0809528>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn