

# Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

**Leverandørens navn eller varemærke** Intelligent Group Solutions Ltd

**Leverandørens adresse:** 24hour Solutions B.V. , Van Nelleweg 1, 3044BC Rotterdam, NL

**Modelidentifikation:** ILH-F601-STWH-SC221-WIR200.

## Lyskildetype:

|                                                             |       |                                                          |      |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|------|
| Anvendt belysningsteknologi:                                | LED   | Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS): | NDLS |
| Sokkeltype<br>(eller anden elektrisk komponent)             | WIRES |                                                          |      |
| Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS): | NMLS  | Tilsluttet lyskilde (CLS):                               | Nej  |
| Farveindstillelig lyskilde:                                 | Nej   | Kolbe:                                                   | -    |
| Højlluminanslyskilde:                                       | Nej   |                                                          |      |
| Blændingsafskærmning:                                       | Nej   | Dæmpbar:                                                 | Nej  |


## Produktparametre

| Parametre                                                                                                                                  | Værdi              | Parametre                                                                                                                                                    | Værdi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Generelle produktparametre:</b>                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                              |       |
| Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal                                                            | 1                  | Energieffektivitetsklasse                                                                                                                                    | A     |
| Nyttelysstrøm (φuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°) | 250 i Kugle (360°) | Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K | 5 700 |
| Tændt tilstand ( $P_{\text{tændt}}$ ), udtrykt i W                                                                                         | 1,0                | Standbytilstand ( $P_{\text{sb}}$ ), udtrykt i W og afrundet til anden decimal                                                                               | 0,00  |
| Netværksstandbyeffekt ( $P_{\text{net}}$ ), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal                                              | -                  | Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles                                           | 70    |


|                                                                                                |        |      |                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm) | Højde  | 2    | Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning | Se billede på sidste side |
|                                                                                                | Bredde | 20   |                                                                              |                           |
|                                                                                                | Dybde  | 20   |                                                                              |                           |
| Angivelse af ækvivalent effekt <sup>(a)</sup>                                                  |        | -    | Hvis ja, ækvivalent effekt (W)                                               | -                         |
|                                                                                                |        |      | Farvekoordinater (x og y)                                                    | 0,326<br>0,334            |
| <b>Parametre for LED- og OLED-lyskilder:</b>                                                   |        |      |                                                                              |                           |
| R9-farvegengivelsesindeksværdi                                                                 |        | 0    | Overlevelseshæft                                                             | 1,00                      |
| Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor                                                                |        | 0,96 |                                                                              |                           |

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

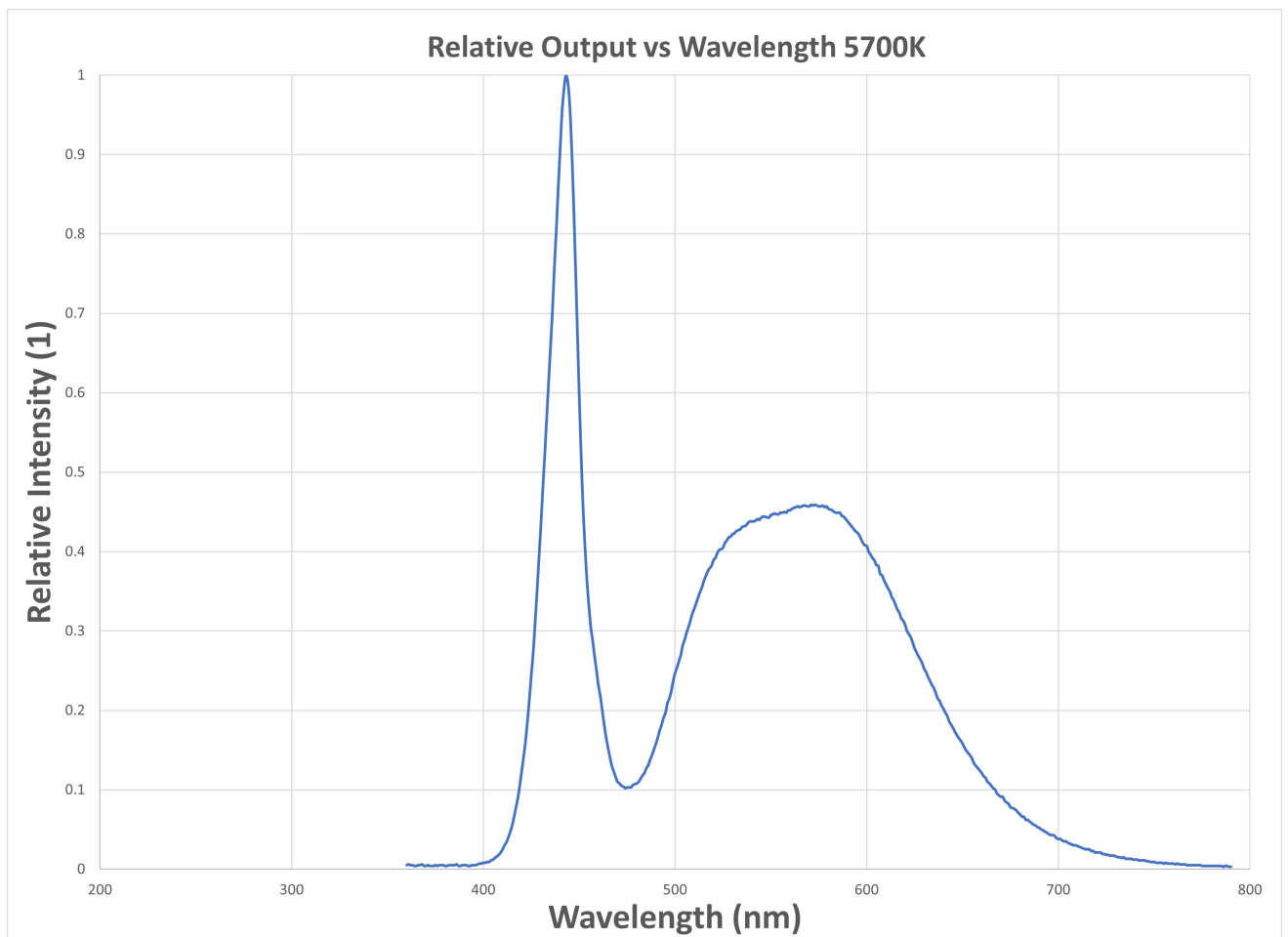

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 20/02/2023

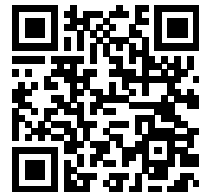

**EPREL-registreringsnummer:** 2072630

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2072630>

**Leverandør:** 24hour Solutions B.V. (Bemyndiget repræsentant)

**Websted:** [www.24hour-ar.com](http://www.24hour-ar.com)

**Kundeservice:**

**Navn:** 24hour Solutions B.V.

**Websted:** <https://www.24hour-ar.com/>

**E-mail:** [info@24hour-ar.com](mailto:info@24hour-ar.com)

**Telefon:** +31 (0)10 321 21 16

**Adresse:**

Van Nelleweg 1  
3044BC Rotterdam  
Nederlandene