

FICHE TECHNIQUE

IEC Miniature Thermocouple connecteur rapide fil


Sockets

Types de K, J, T, E, N, R/S, B & cuivre
(Code de couleurs IEC)



- Câblage rapide miniature socket permettant de cessation rapide des fils
- « Jab-in » connexion facile, emboîtées juste en fils et serrer la vis
- Disponibles dans les Types de thermocouples K, J, T, E, N, R/S, B & cuivre
- Pour les Types K, J, T, E & N contacts sont en vrai Thermocouple alliages
- R/S type a compenser les contacts de cuivre/cuivre nickel alliage (R ou S Type Thermocouples)
- B type a compenser les contacts de cuivre/cuivre (Thermocouples de Type B)
- Contacts sont polarisés pour éviter un mauvais raccordement
- Couleur selon norme IEC
- Température maximale continue 220° C

T/C Type de	Colour (IEC)	+Contact positif (type d'alliage)	-Contact négatif (type d'alliage)	Allied Code	RS order Code
K	vert	+Nickel Chromium	-Nickel Alloy	70643739	381-7441
J	Noir	+Iron	-Copper Nickel	70643737	381-7429
T	marron	+Copper	-Copper Nickel	70643741	381-7463
E	Violet	+Nickel Chromium	-Copper Nickel	70652494	774-7208
N	Rose	+Nickel/Chro/Silicon	-Nickel Silicon	70643743	381-7491
R/S	Orange	+Copper	-Copper Alloy	70643745	381-7514
B	gris	+Copper	-Copper	70652493	774-7204
Copper	blanc	+Copper	-Copper	70643741	774-3763

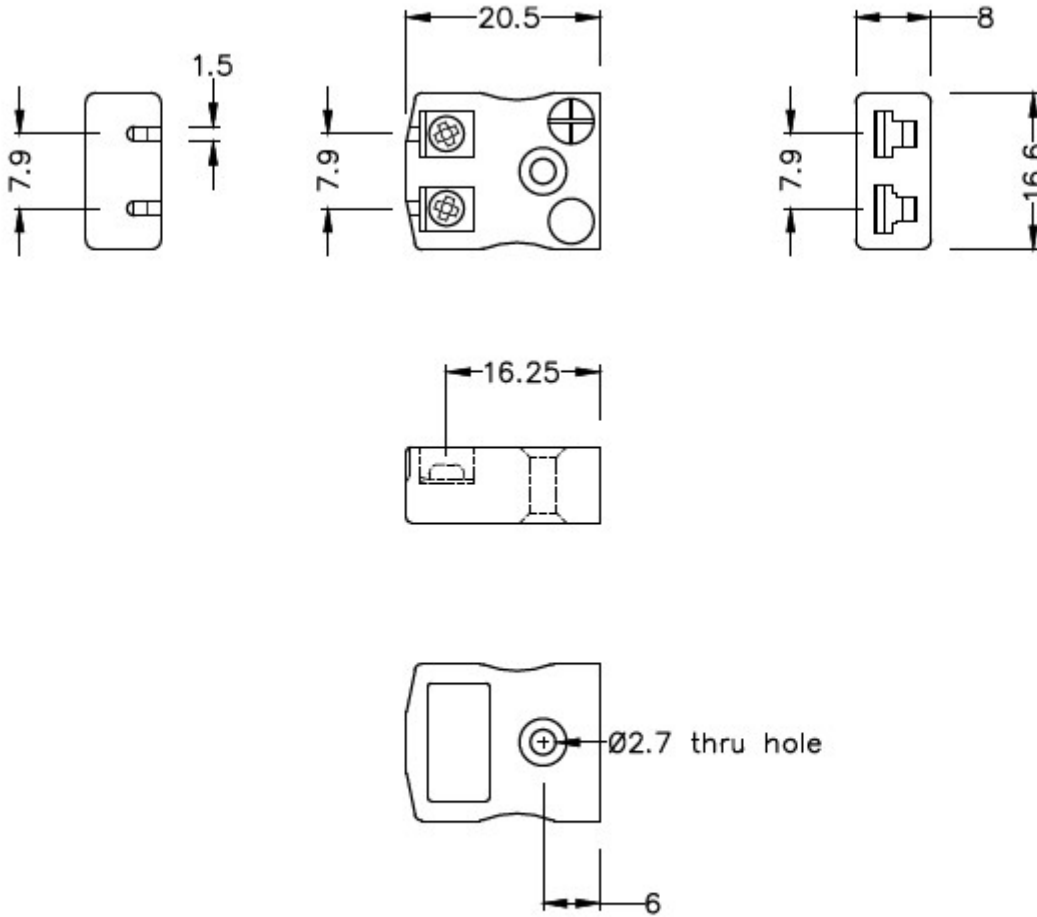

Miniature in-line Socket - Quick Wire
(dimensions in mm)