



Beskyttelse for skarpe kanter og hull


• Flexiform kantbeskyttelse

Flexiform kantbeskyttelse blir benyttet for å beskytte kabler og ledninger som føres gjennom åpninger med skarpe kanter.

Egenskaper og fordeler

- Meget fleksibel
- Enkel og sikker montering uten lim
- Tettsittende for effektiv og visuell ryddig beskyttelse

Flexiform i polyethylene og polyamid 6 står omtalt i vår Produktkatalog.

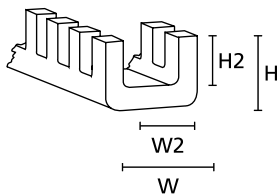

Optimal beskyttelse av kabler og ledninger ved metallkanter.

MATERIALE	Polytetrafluoroethylen (PTFE)
Driftstemperatur	-60°C til +260°C, (+350 °C, 200 h)
Brennbarhetsklasse	UL94 V0
Sertifiseringer	PAN 6480-A

RoHS ✓

TYPE	Paneltykkelse	Bredde (W)	Bredde (W2)	Høyde (H)	Høyde (H2)	Farge	Pakn.	Art.nr.
G51TA	0,40 - 1,30	3,9	1,5	4,3	2,7	Nat. (NA)	3 m	251-30109
G51TB	1,30 - 2,10	4,6	2,4	4,3	2,7	Nat. (NA)	3 m	251-30209
G51TC	2,10 - 3,30	5,7	3,5	4,3	2,7	Nat. (NA)	3 m	251-30309
G51TD	3,30 - 4,80	8,4	5,1	6,2	4,3	Nat. (NA)	3 m	251-30409
G51TE	4,80 - 6,50	9,9	6,7	6,4	4,5	Nat. (NA)	3 m	251-30509
G51TF	6,50 - 8,10	11,4	8,3	6,8	4,8	Nat. (NA)	3 m	251-30609
G51TG	8,10 - 9,70	13,2	10,1	6,8	4,8	Nat. (NA)	3 m	251-30709
G51TH	9,70 - 12,90	16,4	13,2	6,8	4,8	Nat. (NA)	3 m	251-30809

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. Flexiform kantbeskyttelse er ikke selvklebende og er derfor ikke egnet for ytterkanter.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.