

MERKMALE

- **Kabelmanagement und -aufräumung**
- **Großartiger Schutz für Kabelbäume und Kabelbäume**
- **Umschließende Faseroptik**
- **Schneller Schutz an losen Kabeln**
- **Verlegen Sie die Verdrahtung in Bedientafeln**
- **Führen Sie Draht durch Schränke, Autos und Maschinen¹²**

Flexibler RS PRO Kunststoffschlauch, schwarz, 32 mm x 10 m

RS Best.-Nr. 755-9029



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Wir stellen vor: Die RS PRO-Serie von flexiblen, geteilten Kabelrohren, die für den Schutz und die Struktur der elektrischen Verkabelung durch Maschinen oder Gebäude entwickelt wurden. Geteiltes Leerrohr ist eine strategische Wahl für Benutzer, die Kabel ordentlich umschließen oder beschädigte Leerrohre reparieren möchten.

Allgemeine

Kabeltyp	Flexibel, geteilt
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Schwarz

Mechanische


Außendurchmesser	32mm
Innendurchmesser	24,3mm
Länge	10mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur	+80°C
Minimale Betriebstemperatur	-20°C

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	2011/65/EU und 2015/863
Normen erfüllt	RoHS-kompatibel

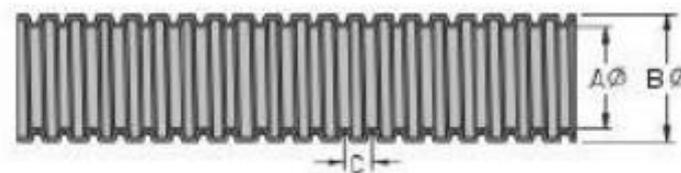

Dimensions - mm

RS Item No.	Aφ	Bφ	C	Packing
7559013	10.7±0.4	16.0±0.4	3.3	25 M / Roll / Bag
7559017	15.0±0.4	19.5±0.4	3.5	25 M / Roll / Bag
7559026	21.2±0.4	25.8±0.4	3.1	10 M / Roll / Bag
7559029	24.3±0.4	32.0±0.4	3.61	10 M / Roll / Bag