

Tervezés. Előnézet. Nyomtatás. Mindez a telefonjáról.

M211 címkenyomtató



Tervezés, előnézet és nyomtatás – mindez a telefonjáról. Az egyszerű és intuitív M211 címkenyomtató a helyszíni feladatokhoz készült, teljesen feltöltve egész nap használható, és csepp-, ütés- és zúzásálló.

- **Egyszerű. Könnyű. Intuitív.**

Tervezze meg, nézze meg és nyomtassa ki a címkéket megszokott mobiltelefonjáról zökkenőmentesen az iparágvezető Express Labels alkalmazással, és kapcsolódjon pillanatok alatt a nyomtatóhoz.

- **Egyszeri címkézés.**

90+ előre vágott és folytonos címkét tartalmazó kazetta, színültig töltve megbízható, tesztelt és adott célra tervezett címkeanyaggal, amelyek minden felületen és minden környezetben a helyükön maradnak és jól olvashatók.


- **Minden munkahelyen túlél és terjeszkedik.**

Egész nap címkézhet ezzel a könnyű, mindössze 0,5 kg-os nyomtatóval, az erős akkumulátorral, az egyszerűen behelyezhető címkekazettákkal és a beépített automata vágóval. Túléli az 1,8 méterről való leesést, a 110 kg okozta összezúzást és az ütések.



Címkekészítés egy koppintásnyira.

Váltson mobil használatra, és érjen el több beállítást az Express Labels alkalmazással.
www.bradycorp.com/software/express-labels-mobile

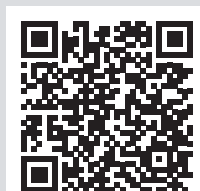

M211 címkenyomtató

Cikkszám	Megnevezés
170381	M211 nyomtató – EMEA

Ez a nyomtató kartondobozban kapható, amiben M21-750-499 címkézet, EU, UK és US dugvillákkal ellátott váltakozó áramú tápkábel, és Gyors kezelői útmutató található.

M211 címkenyomtató készlet

Cikkszám	Megnevezés
170390	M211 EMEA készlet

Ez a készlet keményfalú táskában kapható, amiben az M211 nyomtató, M21-750-499 címkézet, Gyors kezelői útmutató, EU, UK és US dugvillákkal ellátott váltakozó áramú tápkábel, övcsipesz és akkucsomag található.

Tartozékok

Cikkszám	Megnevezés
170385	M211 övcsipesz
170386	M211 keményfalú táska
170387	M211 akkucsomag
170388	M211 váltakozó áramú adapter, EMEA
170425	M211 mágnes

Nyomtató műszaki adatok

Specifikációk	
Nyomatási technológia	Hőnyomatás
Nyomatási felbontás (dpi)	203
Nyomatási sebesség (mm/mp)	15,24
Színnyomatási képesség	Egyszínű
Folytonos, illetve méretre vágott címkék	Összefüggő és méretre vágott
Max. címkeszélesség (mm)	19,05
Legnagyobb nyomtatási hosszúság (mm)	914,40
Javasolt napi címkeszám	100
Csatlakozási lehetőségek	Bluetooth® 5 Low Energy (class II)
Szoftverkompatibilitás	Express Labels mobilalkalmazás*
Telefonok és táblagépek támogatása	Android-eszközök Android OS 5+ rendszerrel iPhone 5S vagy újabb iOS 10+ rendszerrel
Vonalkód típusa	Több mint 20 vonalkódtípus – köztük QR és Datamatrix – érhető el az Express Labels alkalmazásban.
Beépített szimbólumok	18 kategóriában több mint 1400 szimbólum érhető el az Express Labels alkalmazásban.
Fizikai jellemzők	
Szélesség x Magasság x Mélység (mm)	137,16 x 101,60 x 66,04
Tömeg (kg)	0,54
Képernyőn megjelenő jelzések	LED-fény szimbólumok jelzik a kapcsolat állapotát, az akkumulátor töltöttségét és a hibaüzeneteket.
Vágó	Automata vágó
Jótállás	2 év
Ejtéstezt	Kibirja az 1,8 méterről való leejtést Kibirja a 115 kg-os összehúzást Kibirja a katonai specifikációknak megfelelő ütéseket (MIL-STD-810G)

*Töltse le az Express Labels mobilalkalmazást: www.bradyeurope.com/express-labels-mobile



Tudjon meg többet:
www.bradyeurope.com/M211

