


插针母线，4 相 10mm<sup>2</sup>，1050mm，灰色绝缘 可切割 用于 FI/LS  
2P(3TE)+AFDD

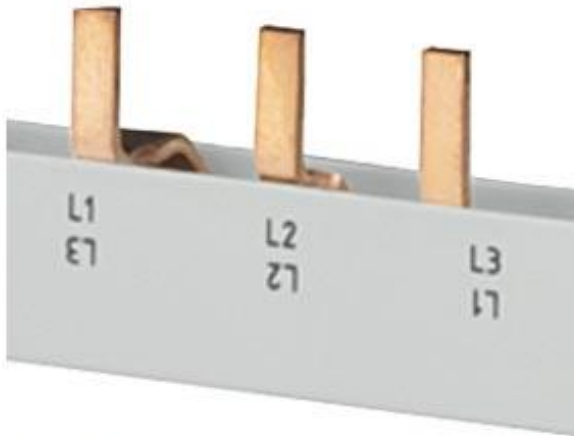

相似插图

版本	
产品品牌名称	SETRON
一般技术数据	
相数	4
电力	
持续电流 / 测定值	63 A
产品详细信息	
产品特点 / 电气绝缘	是的
连接	
电气连接规格	螺柱
机械设计	
长度	1 050 mm
证书	



EG-Konf.

更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5ST3746-5>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5ST3746-5>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3746-5](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3746-5)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>