


- Load rating up to 68kg
- 100%+ extension
- 12.7mm slide thickness
- Front disconnect
- Fixing hardware included
- Optional enclosure mounting brackets
- Suitable for flat mounting
- Flat mounting reduces load rating by 75%
- Temperature -20°C to +70°C
- DZ - 12 hours salt spray test



- Nośność do 68 kg
- Wysuw 100 % +
- Grubość prowadnicy 12,7 mm
- Funkcja rozłączania frontu
- Elementy złączne w zestawie
- Opcjonalne kątowniki do montażu w szafie elektrycznej
- Odpowiednie do montażu na płasko
- Zmniejszenie nośności o 75% przy montażu na płasko
- Temperatury od -20°C do +70°C
- DZ - 12-godzinny test w mgle solnej

- Nosnost až 68 kg
- Výsuv 100 % +
- Tloušťka výsuvu 12,7 mm
- Přední odpojení
- Spojovací materiál je součástí dodávky
- Volitelné montážní úhelníky pro elektroskríně
- Vhodné také pro horizontální montáž
- Při horizontální montáži se nosnost snižuje o 75%
- Teploty od -20°C do +70°C
- DZ – 12 hodin v solné mlze

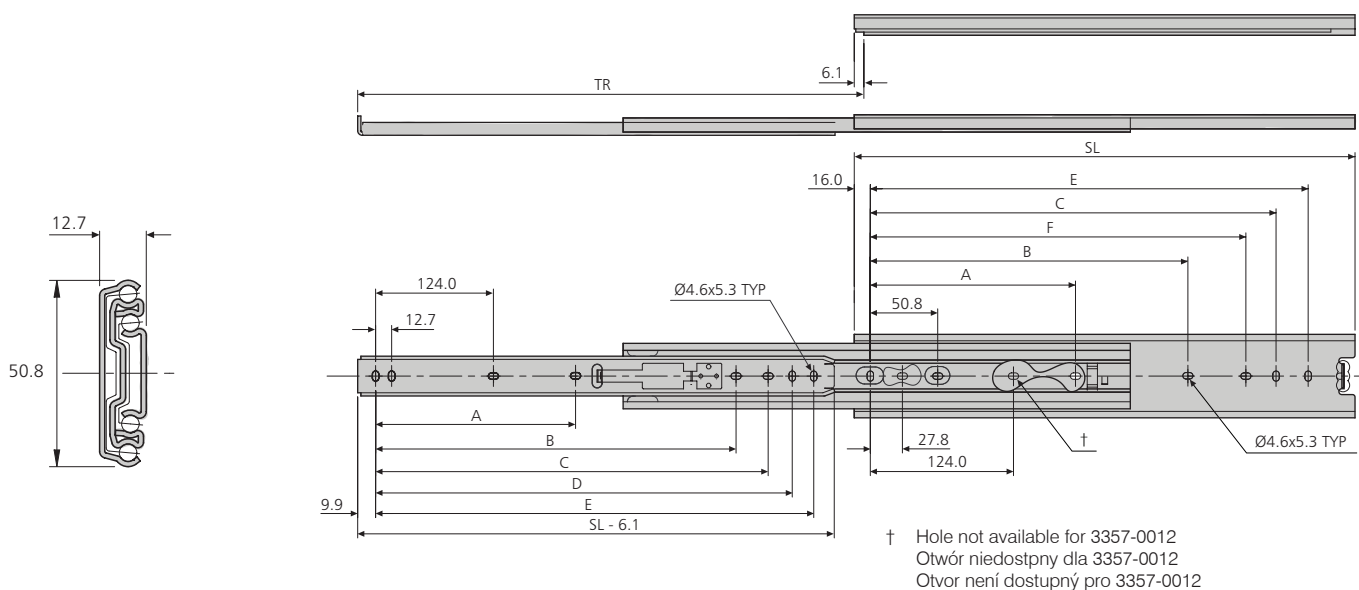

3357	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ3357-0012-2	305	330	-	-	235.0	247.7	260.4	209.6	1.22	68
DZ3357-0014-2	356	381	-	-	285.8	298.5	311.2	260.4	1.41	67
DZ3357-0016-2	406	432	-	-	336.6	349.3	362.0	311.2	1.59	67
DZ3357-0018-2	457	483	177.8	314.5	387.4	400.1	412.8	362.0	1.81	66
DZ3357-0020-2	508	533	203.2	365.3	438.2	450.9	463.6	412.8	2.00	66
DZ3357-0022-2	559	584	228.6	416.1	489.0	501.7	514.4	463.6	2.22	64
DZ3357-0024-2	610	635	254.0	466.9	539.8	552.5	565.2	514.4	2.40	61
DZ3357-0026-2	660	686	279.4	517.7	590.6	603.3	616.0	565.2	2.63	58
DZ3357-0028-2	711	737	304.8	568.5	641.4	654.1	666.8	616.0	2.81	55
DZ3357-0030-2	762	787	330.2	619.3	692.2	704.9	717.6	666.8	2.99	51

Notes:

- For enclosure mounting brackets refer to page 182
- For cable carriers refer to page 180
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 197 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Uwagi:

- Kątowniki do montażu szaf elektrycznych patrz strona 182
- Prowadniki przewodów patrz strona 180
- Podane nośności stanowią maksimum dla pary prowadnic montowanych do boku, zainstalowanych w odległości 450 mm od siebie, o ile nie określono inaczej. Dalsze informacje można znaleźć na stronie 201 katalogu
- Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

Poznámky:

- Úhelníky pro montáž elektroskříní – viz strana 182
- Držáky kabelů – viz strana 180
- Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou maximální pro pár výsuvů montovaných na bok a instalovaných 450 mm od sebe. Více informací najdete na stránce 205 katalogu
- Rozměrové tolerance najdete na 2D CAD výkresech