

CARACTERISTIQUES

- Rapide et facile à installer
- Flexible pour permettre les fils électriques
- Les câbles doivent être guidés avec facilité
- La conception fendue garantit que les câbles peuvent être insérés avec un minimum d'effort
- Large plage de températures d'opération
- Peut être coupé à la longueur souhaitée

Conduit RS PRO PP noir fendu 12 mm x 100 m

RS code commande : 185-4061



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Ce conduit flexible et fendu de RS PRO est un conduit de haute qualité parfait pour la gestion des câbles dans une grande variété d'environnements. Le conduit électrique est fabriqué en plastique PP (polypropylène), offrant une excellente durabilité, protection et isolation avec une haute résistance aux produits chimiques et à la corrosion

Caractéristiques

Type de conduit	Fendu
Matériau	PP
Couleur	Noir

Spécifications mécaniques


Diamètre nominal	12 mm
Diamètre extérieur	10,2mm
Diamètre intérieur	7,4mm
Longueur	100mm

Spécifications de l'environnement de

Température d'utilisation maximale	+80°C
Température d'utilisation minimale	-20°C

Homologations

Conformité/certifications	2011/65/EU et 2015/863
Normes Met	Certifié CE

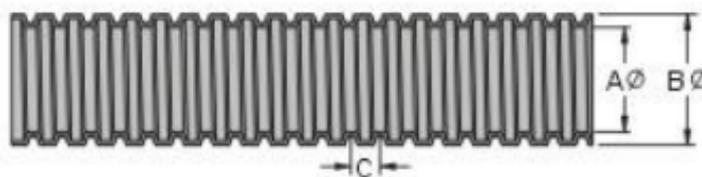

Unit : mm

Split Design	AØ	BØ	C	Packing
1854061	7.4±0.4	10.2±0.4	2.6	100M



