

RHS-...

# Douilles débouchées 1/4" en mm

DOUILLES ET ACCESSOIRES



## Description

Forgées en acier au chrome vanadium.

Maintien de la douille par 'clip'.

Finition chromée polie brillante.

Permettent d'accéder aux écrous sur tiges filetées.

S'utilise avec le cliquet R-152B et la rallonge R-201.

Paroi mince pour un meilleur accès aux écrous.

Profil surface drive pour préserver les écrous.

[WWW.SAM.EU](http://WWW.SAM.EU)




Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

**SAM OUTILLAGE SAS**  
60 Bd Thiers - CS10528  
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1  
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

**SAM**

## Données techniques

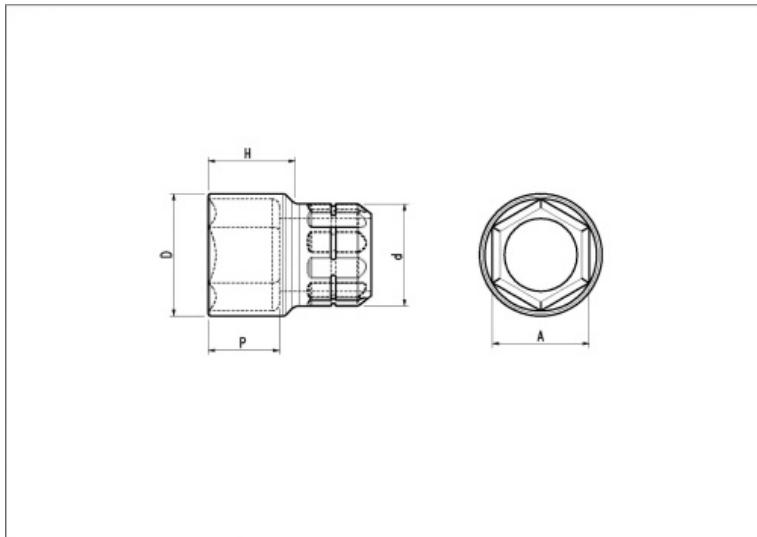

### Caractéristiques de l'article référence : RHS-4

<b>A (mm)</b>	4	<b>D (mm)</b>	6,10
<b>d (mm)</b>	12.4	<b>H (mm)</b>	15,55
<b>P (mm)</b>	5,80	<b>Poids (g)</b>	9
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

### Caractéristiques de l'article référence : RHS-5

<b>A (mm)</b>	5	<b>D (mm)</b>	7,30
<b>d (mm)</b>	12.4	<b>H (mm)</b>	15,55
<b>P (mm)</b>	5,50	<b>Poids (g)</b>	10
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

### Caractéristiques de l'article référence : RHS-5,5

<b>A (mm)</b>	5.5	<b>D (mm)</b>	8,48
<b>d (mm)</b>	12.4	<b>H (mm)</b>	15,55
<b>P (mm)</b>	5,30	<b>Poids (g)</b>	10
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

### Caractéristiques de l'article référence : RHS-6

<b>A (mm)</b>	6	<b>D (mm)</b>	9,68
---------------	---	---------------	------

<b>d (mm)</b>	12,4	<b>H (mm)</b>	15,55
<b>P (mm)</b>	5,70	<b>Poids (g)</b>	11
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : RHS-7

<b>A (mm)</b>	7	<b>D (mm)</b>	10,18
<b>d (mm)</b>	12,4	<b>H (mm)</b>	15,55
<b>P (mm)</b>	8,50	<b>Poids (g)</b>	11
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : RHS-8

<b>A (mm)</b>	8	<b>D (mm)</b>	11,31
<b>d (mm)</b>	12,4	<b>H (mm)</b>	15,55
<b>P (mm)</b>	8,50	<b>Poids (g)</b>	11
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : RHS-9

<b>A (mm)</b>	9	<b>D (mm)</b>	12,57
<b>d (mm)</b>	12,4	<b>H (mm)</b>	15,55
<b>P (mm)</b>	8,45	<b>Poids (g)</b>	11
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : RHS-10

<b>A (mm)</b>	10	<b>D (mm)</b>	14,15
<b>d (mm)</b>	12,4	<b>H (mm)</b>	15,55
<b>P (mm)</b>	6,30	<b>Poids (g)</b>	14
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : RHS-11

<b>A (mm)</b>	11	<b>D (mm)</b>	15,30
<b>d (mm)</b>	12,4	<b>H (mm)</b>	15,55
<b>P (mm)</b>	6,80	<b>Poids (g)</b>	15
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		



## Caractéristiques de l'article référence : RHS-12

<b>A (mm)</b>	12	<b>D (mm)</b>	16,57
<b>d (mm)</b>	12,4	<b>H (mm)</b>	15,55
<b>P (mm)</b>	7,80	<b>Poids (g)</b>	17
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : RHS-13

<b>A (mm)</b>	13	<b>D (mm)</b>	17,84
<b>d (mm)</b>	12,4	<b>H (mm)</b>	15,55
<b>P (mm)</b>	9,35	<b>Poids (g)</b>	17
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispesSAM 2021  
[Consulter le catalogue](#)



Outilage 2021  
[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021  
[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021  
[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020  
[Consulter le catalogue](#)